

直通型树脂接头

库存品
隔天发货



特长 树脂制金属保护管用接头

阻燃

- 能完美搭配PVC被覆的金属保护管。
- 有极佳的耐化学性和耐油性。
- 可达防火等级UL94V-2。



Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Order
订货范例

型号

FFPLT-M16-15B



注意

材质特性


材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+100℃
颜色	黑

1个起接受订购!

规格表

型号	适用保护管	螺纹规格	尺寸 (mm)			
			螺纹外径C1 φ	螺纹长度C2	通用保护管最大口径F1	面板开口口径
FFPLT-M16-15B	FSJ-2.5-B	M16	16	15	16	16~16.3
FFPLT-M20-18B	FSJ-3-B	M20	20		18.3	20~20.3
FFPLT-M20-21B	FSJ-4-B	M20	20		22	20~20.3
FFPLT-M25-26B	FSJ-6-B	M25	25		26.5	25~25.4
FFPLT-M32-34B	FSJ-8-B	M32	32		34.5	32~32.4
FFPLT-M40-42B	FSJ-10-B	M40	40		43	40~40.4
FFPLT-M50-48B	FSJ-12-B	M50	50	22	48	50~50.4
FFPLT-21-21B	FSJ-4-B	G3/4	20.95	10	22	21~21.2
FFPLT-26-26B	FSJ-6-B	G1	26.44	15	26.5	26.5~26.8
FFPLT-33-34B	FSJ-8-B	G1	33.24	20	34.5	33.3~33.6
FFPLT-42-42B	FSJ-10-B	G1 1/4	41.91	20	43	42~42.3
FFPLT-48-48B	FSJ-12-B	G1 1/2	47.80	20	48	48~48.4

尺寸图

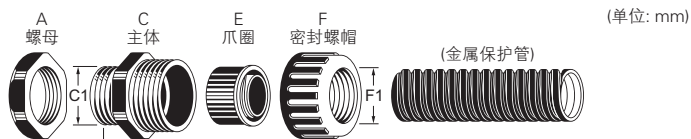

弯角型树脂接头

库存品
隔天发货



特长 树脂制弯角型金属保护管用接头

阻燃

- 能完美搭配PVC被覆金属保护管。
- 有极佳的耐化学性和耐油性。
- 可达防火等级UL94V-2。



Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Order
订货范例

型号

FFPLA-M16-15B



注意

材质特性

材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+100℃
颜色	黑

1个起接受订购!

规格表

型号	适用保护管	螺纹规格	尺寸 (mm)			
			螺纹外径C1 φ	螺纹长度C2	通用保护管最大口径F1	面板开口口径
FFPLA-M16-15B	FSJ-2.5-B	M16	16	15	16	16~16.3
FFPLA-M20-18B	FSJ-3-B	M20	20		18.3	20~20.3
FFPLA-M20-21B	FSJ-4-B	M20	20		22	20~20.3
FFPLA-M25-26B	FSJ-6-B	M25	25		26.5	25~25.4
FFPLA-M32-34B	FSJ-8-B	M32	32		34.5	32~32.4
FFPLA-M40-42B	FSJ-10-B	M40	40		43	40~40.4
FFPLA-26-26B	FSJ-6-B	G3/4	26.44	15	26.5	26.5~26.8

尺寸图

