

Heat Shrinkable Tubes

热收缩管

非阻燃 透明

库存品
隔天发货



特长 透明非阻燃型热收缩管

- 一种透明非阻燃型的热收缩套管。
- 组成材料为聚烯烃材料即乙烯醋酸乙烯酯。
- 产品不添加任何助剂，铅、镉等物质含量符合环保要求。



Order
订货范例

型号

HSHTS-V2-2-T-10P

规格表

1盒起接受订购!

类型	每盒装	收缩前尺寸 (mm)		完全收缩后尺寸 (mm)		重量 (g/m)
		内径	壁厚	内径	壁厚	
HSHTS-V2-2-T-10P	1m×10根	2.5±0.2	0.20±0.08	≤1.00	0.42±0.10	2.2
HSHTS-V2-3-T-10P		3.5±0.3	0.25±0.10	≤1.5	0.46±0.10	3.0
HSHTS-V2-4-T-10P		4.6±0.3	0.25±0.10	≤2.00	0.46±0.10	5.6
HSHTS-V2-5-T-10P		5.5±0.4	0.25±0.10	≤2.50	0.50±0.10	6.2
HSHTS-V2-6-T-10P		6.5±0.4	0.28±0.12	≤3.00	0.55±0.10	8.3
HSHTS-V2-8-T-10P		8.5±0.5	0.30±0.12	≤4.00	0.58±0.10	9.9
HSHTS-V2-10-T-10P		10.5±0.5	0.30±0.12	≤5.00	0.58±0.10	10.6

材质/性能

项目	特性值
材质	乙烯醋酸乙烯酯
收缩温度 (°C)	90°C
温度等级 (°C)	105°C
颜色	透明
径向收缩率 (%)	≥50
轴向收缩率 (%)	-5~+5
抗张强度 (MPa)	≥10.4
断裂伸长率 (%)	≥200
耐电压等级 (V)	600
体积电阻率 (Ω·cm)	10 ¹⁴
击穿强度 (kV/mm)	≥15
同心率 (%)	≥65
收缩率	2.5 : 1



Delivery
交货期

发货日期

1~5盒	次日(当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount
折扣

折扣表

1~4盒	标准单价
5~9盒	23% off
10盒~	37% off

非阻燃 黑色

库存品
隔天发货

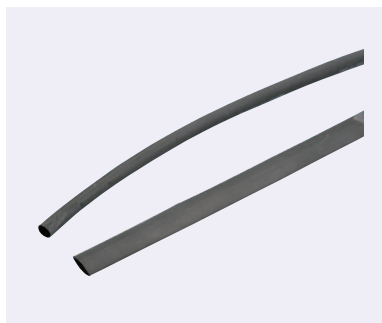

特长 无卤环保型、非阻燃型热收缩管

- 符合无卤标准的环保型非阻燃热收缩管。
- UL224标准认证。



Order
订货范例

型号

HSHTS-V2-2-B-10P

规格表

1盒起接受订购!

型号	每盒装	收缩前尺寸 (mm)		完全收缩后尺寸 (mm)		重量 (g/m)
		内径	壁厚	内径	壁厚	
HSHTS-V2-2-B-10P	1m×10根	2.5±0.2	0.20±0.08	≤1.00	0.42±0.10	2.25
HSHTS-V2-3-B-10P		3.5±0.3	0.25±0.10	≤1.5	0.46±0.10	3.03
HSHTS-V2-4-B-10P		4.6±0.3	0.25±0.10	≤2.00	0.46±0.10	5.67
HSHTS-V2-5-B-10P		5.5±0.4	0.25±0.10	≤2.50	0.50±0.10	7.2
HSHTS-V2-6-B-10P		6.5±0.4	0.28±0.12	≤3.00	0.55±0.10	8.34
HSHTS-V2-8-B-10P		8.5±0.5	0.30±0.12	≤4.00	0.58±0.10	9.11
HSHTS-V2-10-B-10P		10.5±0.5	0.30±0.12	≤5.00	0.58±0.10	10.6

材质/性能

项目	特性值
材质	乙烯醋酸乙烯酯
收缩温度 (°C)	90
温度等级 (°C)	125
颜色	黑色
径向收缩率 (%)	≥50
抗张强度 (MPa)	≥10.4
断裂伸长率 (%)	≥200
老化后 抗张强度 (MPa)	≥7.3
断裂伸长率 (%)	≥100
耐电压等级 (V)	600
体积电阻率 (Ω·cm)	10 ¹⁴
击穿电压 (V)	≥AC2500V-60S, 不击穿
耐压强度 (kV/mm)	≥15
燃烧性	VW-1
同心率 (%)	≥65
收缩率	2.5 : 1



Delivery
交货期

发货日期

1~5盒	次日(当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~4盒	标准单价
5~9盒	23% off
10盒~	37% off