Order
订货范例

型号

BTUBAS5-10

特长 耐磨开口型编织软管

- 捆扎力强，即使没有捆扎带仍然可以对电线起到保护和捆扎的功能。
- 抗摩擦性能较高，被普遍应用于通讯，广播配线领域。
- 在汽车的音频线，座椅加热用线的捆扎上被广泛应用。

M材质特性

材质	聚酯单丝+聚酯多丝
使用温度范围	-50°C~+150°C
标准颜色	黑色
阻燃	VW-1

Delivery
交货期**发货日期**

1~5根	次日(当日)
6根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣**折扣表**

1~4根	标准单价
5~9根	6% off
10根~	11% off

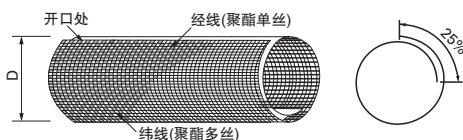
规格表

1根起接受订购!

型号	长度(m/根)	内径D(mm)	最大捆扎内径(mm)	重量(g/m)
BTUBAS5-10	10	5.0	6.0	10.5
BTUBAS10-10		10.0	11.0	21.9
BTUBAS19-5	5	19.0	20.0	36.4
BTUBAS25-5		25.0	27.0	46.5
BTUBAS30-5		32.0	34.0	60.5
BTUBAS40-5		38.0	40.0	66.5

尺寸图

(单位: mm)

Example
使用范例Order
订货范例

型号

BTUBLR-13-5

特长 容易拆装的魔术贴编织管

- 采用魔术贴固定，有利于电线拆装。
- 适用于两端固定设备接线的捆扎和保护。

M材质特性

材质	PET
使用温度范围	-50°C~+150°C
颜色	黑

Delivery
交货期**发货日期**

1~5根	次日(当日)
6根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣**折扣表**

1~4根	标准单价
5~9根	19% off
10根~	24% off

规格表

1根起接受订购!

型号	长度(m/根)	卷曲宽度W(mm)	展开宽度(mm)	魔术贴宽度(mm)	最大线束直径(mm)
BTUBLR-13-5	5	13	36±5	5	8
BTUBLR-19-5		19	65±5	10	12
BTUBLR-32-5		32	90±5	20	20
BTUBLR-55-5		55	135±5	20	35

尺寸图

(单位: mm)

