

Order
订货范例

型号

BZGS-6-10

特长 耐磨耐腐蚀编织管

- 有很强的耐磨，耐腐蚀性，尤其适用于动作幅度很大的手臂机器人装置中。
- “凯夫拉”材料具有密度低、强度高、韧性好、耐高温、易于加工和成型等特性。

M 材质特性

材质	凯夫拉纤维
使用温度范围	-70℃~+250℃
标准颜色	黄色

Delivery
交货期**发货日期**

1~5根	次日(当日)
6根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣**折扣表**

1~4根	标准单价
5~9根	6% off
10根~	11% off

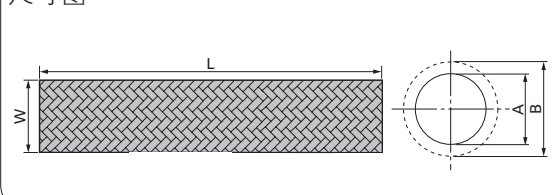
规格表

1根起接受订购!

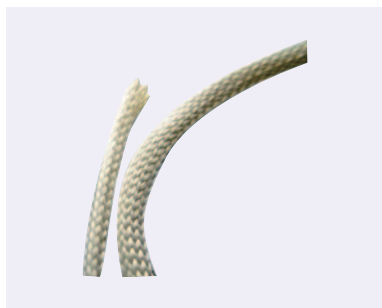
型号	长度L (m/根)	自然折径幅 W (mm)	缩小最小直径 A (mm)	扩大最大直径 B (mm)	重量 (g/m)
BZGS-6-10	10	6	5	8	5.2
BZGS-12-5	5	12	8	16	8.2
BZGS-20-5		20	14	26	18
BZGS-25-5		25	18	33	25.4
BZGS-30-5		30	20	39	29.4
BZGS-40-5		40	30	52	57.5

尺寸图

(单位: mm)

Example
使用范例

NOMEX纤维 伸缩 高防火

Order
订货范例

型号

BZGX-3-10

特长 高防火性的纤维编织管

- 柔软性高。
- 能够使配线美观，保护电线不受损伤。
- 防火性能高，普遍应用于消防器材。
- NOMEX纤维为一种新型阻燃性纤维，具有特殊的耐热和抗燃性。

M 材质特性

材质	NOMEX纤维
使用温度范围	-196℃~+350℃
标准颜色	白色

Delivery
交货期**发货日期**

1~5根	次日(当日)
6根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣**折扣表**

1~4根	标准单价
5~9根	6% off
10根~	11% off

规格表

1根起接受订购!

型号	长度L (m/根)	自然折径幅 W (mm)	缩小最小直径 A (mm)	扩大最大直径 B (mm)	重量 (g/m)
BZGX-3-10	10	3	1	4	3.8
BZGX-6-10		6	5	8	4.8
BZGX-12-10		12	8	16	7.9
BZGX-25-10		25	18	33	35.3

尺寸图

(单位: mm)

