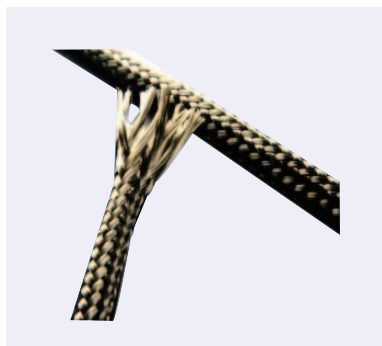


Braided Sleeving

编织管

VERSAFIT纤维 伸缩 耐高温 耐拉

库存品
隔天发货Order
订货范例

型号

BZGB-6-10

特长

抗拉, 耐高温纤维编织管

- 抗拉, 耐高温, 对于强酸, 强碱也有很强的抵御作用。
- 普遍应用于药品检查, 真空蒸馏, 机器人焊接等装置。
- VERSAFIT纤维具有柔软、阻燃、抗拉的特性。

M 材质特性

材质	VERSAFIT纤维
使用温度范围	-269℃~+650℃
标准颜色	茶色

耐热

Delivery
交货期

发货日期

1~5根 次日(当日)

6根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4根 标准单价

5~9根 6% off

10根~ 11% off


规格表

1根起接受订购!


型号	长度L (m/根)	自然折径幅 W (mm)	缩小最小直径 A (mm)	扩大最大直径 B (mm)	重量 (g/m)
BZGB-6-10	10	6	5	8	20.6
BZGB-12-10		12	8	16	26.5
BZGB-25-10		25	18	33	55

尺寸图

(单位: mm)

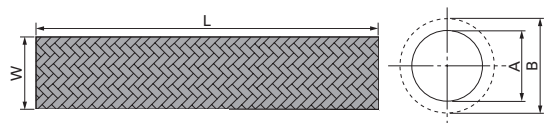

碳纤维 伸缩 耐高温 耐腐蚀

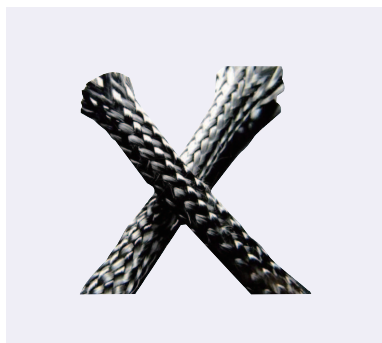库存品
隔天发货Order
订货范例

型号

BZCX-3-5

特长

耐腐蚀耐高温(650℃)碳纤维编织管

- 优越的抗冲击性, 耐高湿、耐腐蚀。
- 能够使配线美观, 保护电线不受损伤。
- 广泛应用于航空领域。

M 材质特性

材质	碳纤维
使用温度范围	-269℃~+650℃
标准颜色	黑色
防火	UL94 V-0

耐
腐蚀耐
热Delivery
交货期

发货日期

1~5根 次日(当日)

6根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4根 标准单价

5~9根 6% off

10根~ 11% off

规格表

1根起接受订购!

型号	长度L (m/根)	自然折径幅 W (mm)	缩小最小直径 A (mm)	扩大最大直径 B (mm)
BZCX-3-5	5	3	1	4
BZCX-8-5		8	6	10
BZCX-12-5		12	8	16
BZCX-25-5		25	18	33

尺寸图

(单位: mm)

