



阻燃



Delivery  
交货期

**特长 便于使用的阻燃性扣式保护管**

- 采用阻燃性氯乙烯材质的扣式保护管。
- 通过搭扣固定，无需使用任何工具即可轻松拆装。
- 黑、灰两种颜色可正反面互换使用。（黑色光面，灰色加网面）
- 可从任意2个搭扣之间将电线取出、分支。

**发货日期**

1~5根	次日(当日)
6根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

**折扣表**

1~4根	标准单价
5~9根	6% off
10根~	11% off

**M 材质特性**

材质	包片部分	氯乙烯
	搭扣部分	POM
厚度		0.30mm
使用温度范围		-15°C~+85°C
阻燃		UL94 V0



Order  
订货范例

型号	SZTHBG20-10
----	-------------


**规格表**

1根起接受订购!

型号	长度L (m/根)	尺寸 (mm)				
		宽度W	内径D	L1	L2	L3
SZTHBG20-10	10	90±5	20±1	53±7	70	10±2
SZTHBG25-10		102±5	25±1		82	
SZTHBG30-10		115±5	30±1		95	
SZTHBG40-10		145±5	40±1		125	
SZTHBG50-10		177±5	50±1		157	
SZTHBG70-10		240±5	70±1		220	



**尺寸图**

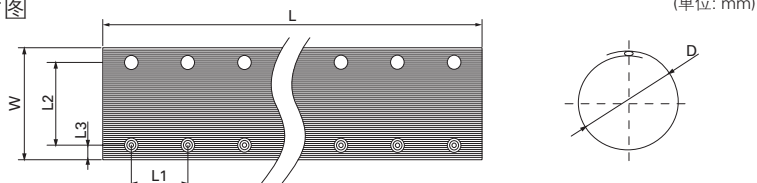

魔术贴保护管



**特长 使用方便的魔术贴保护管**

- 用于捆扎多根电线，起到绝缘和保护电线的作用。
- 捆扎快速，易拆卸。
- 可重复使用。



Delivery  
交货期

**发货日期**

1~5卷	次日(当日)
6卷~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

**折扣表**

1~4卷	标准单价
5~9卷	6% off
10卷~	11% off

**M 材质特性**

材质	PVC
适用温度范围	-15°C~+105°C
阻燃	UL94 V0
阻燃	里层为黑色，外层为灰色



Order  
订货范例

型号	PTMT-15-25
----	------------

**规格表**

1卷起接受订购!

型号	长度 (m/卷)	最大束径 (mm)	展开宽度W (mm)
PTMT-15-25	25	15	75
PTMT-20-25		20	90
PTMT-25-25		25	107
PTMT-30-25		30	123
PTMT-40-25		40	154
PTMT-50-25		50	185
PTMT-70-25		70	248

**尺寸图**

