


可标记型尼龙扎带

库存品  
隔天发货

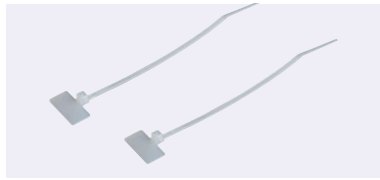

Order 订货范例

型号	AVNZ-MBP-110S-100P
----	--------------------

1包起接受订购!

型号	AVNZ-MBP-110S-100P	AVNZ-MBP-210S-100P
长度L (mm)	110	210
材质	尼龙66 UL94V-2	
使用温度范围	-40°C~+85°C	
颜色	乳白色	
拉伸强度	8.2(kgs)	
捆扎范围D (mm)	2~25	2~50
每包装	100根/包	

特长

带显示标签、可自由书写文字的扎带

- 捆扎电缆及线束并且带显示标签的扎带。
- 可用油性签字笔等在显示标签上自由书写文字。
- 采用UL94V-2认可的尼龙66做成，不容易老化，承受能力强。

阻燃



Delivery 交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表

1~9包	标准单价
10~19包	19% off
20包~	24% off

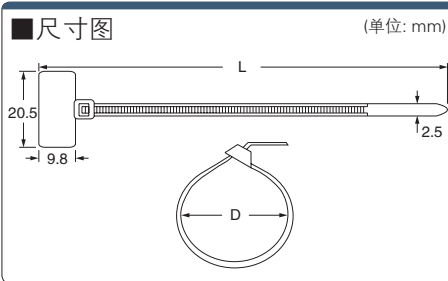

标识牌



Order 订货范例

型号	MT-1626-100P
----	--------------

1包起接受订购!

型号	MT-1626-100P MT-2040-100P MT-2560-100P MT-5060-100P
材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40°C~+85°C
颜色	乳白色
每包装	100片/包

特长

可自由书写的标识牌

- 电线和线束识别用标识牌。
- 可用油性白板笔等自由书写文字和记号，并用电缆固定。
- 绝缘性良好，不易老化。

阻燃



Delivery 交货期

发货日期

1~5包	次日(当日)
6包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣


折扣表

1~4包	标准单价
5~9包	19% off
10包~	24% off



注意

- 板厚较薄，不能电镀刻印。
- 书写时，请写在较粗糙的磨砂面上。

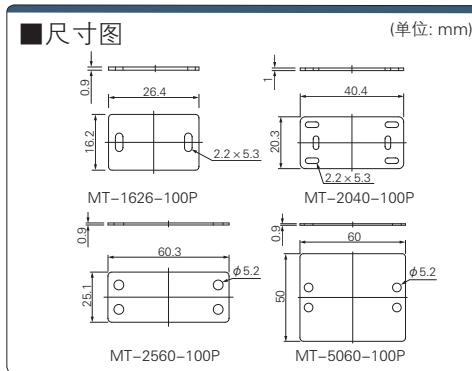

电线标识管



Order 订货范例

类型	指定文字	每包装
KCM-1.5-R	6	1000P

型号	KCM-1.5-R-6-1000P
----	-------------------

1包起接受订购!

类型	指定文字	每包装	颜色	适用电线截面积 (mm <sup>2</sup> )	适用电线外径 (mm)
KCM-0-R	0~9 (数字)	1000P(1000个)	黄色	0.75~1.25	2.6~3.4
KCM-1-R				2.0	3.1~3.9
KCM-1.5-R				3.5	3.5~4.5
KCM-2-R				5.5	3.8~5.5
KCM-3-R				8.0~22	5~9

特长

自立型拼字标识管

- 用于标识电线，易于识别。
- 易安装，不易脱落，可固定位置。
- 抗油污，印刷清晰不掉字。

材质特性

材质	PVC
使用温度范围	-20°C~+80°C



Delivery 交货期

发货日期

1~5包	第5天
6包~	另定



Discount 折扣

折扣表

1~4包	标准单价
5~9包	19% off
10包~	24% off

保护管

软管

线槽

固定部件

配线工具

库存品  
隔天发货