



2D CAD  
可从网页下载



Order  
订货范例

型号	CPEVM-M16-60100-B
----	-------------------

特长

耐化学药品性优异的电线固定头

- 材料中使用了特殊尼龙及氟橡胶的耐化学药品性电线固定头。
- 使用附属的螺帽可以安装至未加工螺孔的面板。
- IP68防护等级。

材质特性

材质	主体、卡爪、夹紧固定螺帽、螺母	特殊尼龙
	垫片、夹紧圈	含氟橡胶
	防护结构	IP68
	使用温度范围	-20~+100℃
	颜色	黑色

耐化学药品 IP68



Delivery  
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

折扣表


1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off

规格表

1个起接受订购!

型号	螺纹规格	适用电线直径	尺寸(mm)					
			螺纹外径C1	螺纹长度C2	面板开口口径	螺母A扳手径	螺帽F扳手径	
CPEVM-M12-3053-B	M12×1.5	φ3~5.3	12	9	12~12.3	18	19	
CPEVM-M12-4578-B		φ4.5~7.8						
CPEVM-M16-60100-B	M16×1.5	φ6~10	16	10	16~16.3	22	22	
CPEVM-M20-90140-B	M20×1.5	φ9~14						20~20.3
CPEVM-M25-140180-B	M25×1.5	φ14~18	25		25~25.4	33	33	
CPEVM-PF13-4578-B	G(PF)1/4	φ4.5~7.8	13.2	9	13.2~13.4	19	19	
CPEVM-PF17-60100-B	G(PF)3/8	φ6~10	16.7	10	16.7~16.9	22	22	
CPEVM-PF26-140180-B	G(PF)3/4	φ14~18	27	12.5	26.5~26.8	33	33	

分解外形图

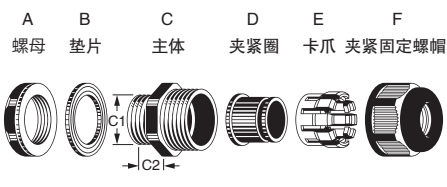

多孔型



2D CAD  
可从网页下载



Order  
订货范例

型号	CRMPHB-2M12-2031
----	------------------

特长

2~4孔(多孔)型电线固定头

- 主体带2~4个孔的多孔型电线固定头。
- 安装螺纹为M螺纹。
- 使用附属的螺母可以安装至未加工螺孔的面板。
- 防护等级: IP68。

材质特性

材质	主体、卡爪、夹紧固定螺帽、螺母	尼龙66 UL94V-2
	垫片、夹紧圈	含氟橡胶
	防护结构	IP68
	使用温度范围	-40℃~+105℃
	颜色	黑色

阻燃 IP68



Delivery  
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

折扣表


1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off

规格表

1个起接受订购!

型号	孔数	适用电线直径	螺纹规格	尺寸(mm)					
				螺纹外径C1	螺纹长度C2	面板开口口径	螺母A扳手径	螺帽F扳手径	
CRMPHB-2M12-2031	2	φ2.0~3.1	M12×1.5	12	9	12~12.3	18	19	
CRMPHB-2M20-4361		φ4.3~6.1	M20×1.5	20	15	20~20.3	27	27	
CRMPHB-3M12-1626	3	φ1.6~2.6	M12×1.5	12	9	12~12.3	18	19	
CRMPHB-3M16-3042		φ3.0~4.2	M16×1.5	16	15	16~16.3	22	22	
CRMPHB-4M12-1323	4	φ1.3~2.3	M12×1.5	12	9	12~12.3	18	19	
CRMPHB-4M16-2434		φ2.4~3.4	M16×1.5	16	15	16~16.3	22	22	
CRMPHB-4M20-3448		φ3.4~4.8	M20×1.5	20	15	20~20.3	27	27	

分解外形图

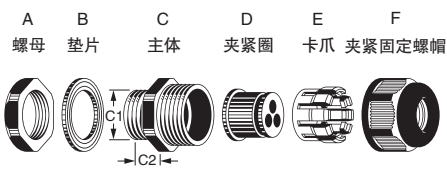

孔形状

