



2D CAD
可从网页下载



Order
订货范例

型号

CPMET-M12-3053

规格表

型号	螺纹规格	适用电线直径	尺寸(mm)			
			螺纹外径C1	螺纹长度C2	面板开口口径	螺母A扳手径 螺帽F扳手径
CPMET-M12-3053	M12×1.5	φ3~5.3 φ4.5~7.8	12	8	12~12.3	17 17
CPMET-M12-4578	M12×1.5	φ3~5.3 φ4.5~7.8	12	8	12~12.3	17 17
CPMET-M16-60100	M16×1.5	φ6~10	16	9	16~16.3	22 22
CPMET-M20-90140	M20×1.5	φ9~14	20	9.5	20~20.3	26 26
CPMET-M25-140180	M25×1.5	φ14~18	25	12	25~25.3	32 32
CPMET-M32-180250	M32×1.5	φ18~25	32	12.5	32~32.4	41 41

1个起接受订购!

特长 耐腐蚀性、耐磨性高的电线固定头

- 耐腐蚀性、耐磨性优异的金属制电线固定头。
- 使用附属的螺帽可安装至未加工螺孔的面板。

材质特性

材质	螺母, 主体, 夹紧固定螺帽	镀镍铜合金
	爪爪	尼龙
	垫片、夹紧圈	EPDM橡胶
	使用温度范围	-40°C~+100°C
	颜色	银色



Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	6% off
20个~	11% off

分解外形图

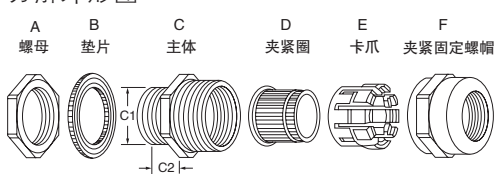

金属制屏蔽型



2D CAD
可从网页下载



Order
订货范例

型号

CPMETS-M12-3053

规格表

型号	螺纹规格	适用电线直径	尺寸(mm)			
			螺纹外径C1	螺纹长度C2	面板开口口径	螺母A扳手径 螺帽F扳手径
CPMETS-M12-3053	M12×1.5	φ3~5.3 φ4.5~7.8	12	8	12~12.3	17 17
CPMETS-M12-4578	M12×1.5	φ3~5.3 φ4.5~7.8	12	8	12~12.3	17 17
CPMETS-M16-60100	M16×1.5	φ6~10	16	9	16~16.3	22 22
CPMETS-M20-90140	M20×1.5	φ9~14	20	9.5	20~20.3	26 26
CPMETS-M25-140180	M25×1.5	φ14~18	25	12	25~25.3	32 32
CPMETS-M32-180250	M32×1.5	φ18~25	32	12.5	32~32.4	41 41

1个起接受订购!

特长 带屏蔽功能的电线固定头

- 能在控制柜内实现电线屏蔽的电线固定头。
- 可减少将电线屏蔽线取出进行接地处理的工时。
- 金属制品, 耐腐蚀性、耐磨性十分优异。

材质特性

材质	螺母, 主体, 夹紧固定螺帽	镀镍铜合金
	卡爪	尼龙66
	垫片、密封	EPDM橡胶
	使用温度范围	-40°C~+105°C
	颜色	银色



Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount
折扣

折扣表


1~9个	标准单价
10~19个	6% off
20个~	11% off

分解外形图

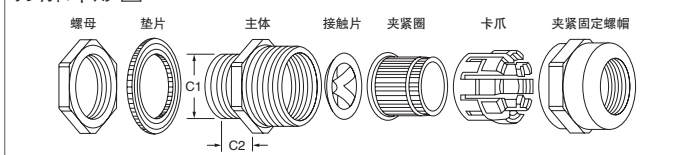

Example
使用范例

可将接触片来与电线内的金属隔离编织网接触, 从而引导干扰的电磁波到接地点上(金属接线盒等), 起到屏蔽作用。

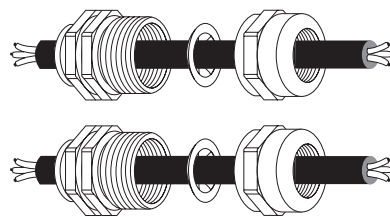

接触片

