

Cable Clips

电线夹

弹簧型扁平电线夹

RoHS

2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

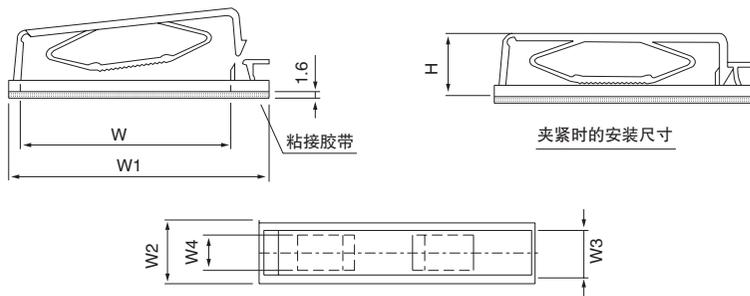
型号

SCDE-30-10P

规格表

型号	每包装	适用 电线厚度	尺寸 (mm)						重量 (g/个)
			W	W1	W2	W3	W4	H	
SCDE-30-10P	10个	3.2	31.6	44.8	18.5	15.6	9.4	15.8	5.95
SCDE-40-10P		5.1	54	67	15.8	11.8	9	15.8	7.08
SCDE-50-10P		5.6	64.6	78.3	18.8	15.8	9.6	15.8	9.69

尺寸图



(单位: mm)

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9包	标准单价
10~19包	19% off
20包~	24% off

1包起接受订购!

扭式束线扣

RoHS

2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

NZTL-25-100P

规格表

型号	颜色	尺寸 (mm)			
		A	B	C	捆扎范围
NZTL-05-100P	乳白色	20.2	5.1	1.8	4~7
NZTL-08-100P		25.5	8.1	1.8	7~10
NZTL-11-100P		29.2	11.6	1.8	10~13
NZTL-18-100P		39	19	2	16.5~20
NZTL-25-100P		45.6	26.1	2.1	20~27
NZBL-05-100P	黑色	20.2	5.1	1.8	4~7
NZBL-08-100P		25.5	8.1	1.8	7~10
NZBL-11-100P		29.2	11.6	1.8	10~13
NZBL-15-100P		34.5	15.1	1.9	13~16.5
NZBL-18-100P		39	19	2	16.5~20
NZBL-25-100P		45.6	26.1	2.1	20~27

1包起接受订购!

特长

可扣结及松开的束线扣

- 采用UL认可的尼龙66做成, 不易老化, 承受力强。
- 用手指扭转产品两个圆珠即可扣结和松开。
- 用于修护和增加线路, 电线收线, 以及袋子包装等。

材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-20°C~+80°C
颜色	黑色·乳白色

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

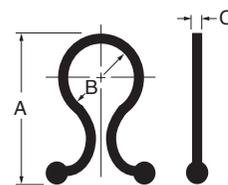
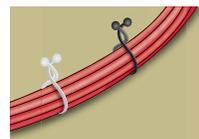
Discount
折扣

折扣表

1~9包	标准单价
10~19包	19% off
20包~	24% off

尺寸图

(单位: mm)

Example
使用范例

库存品

隔天发货