



Order  
订货范例

型号	PKTL-A201A
----	------------

规格表

型号	材质	长度L (mm)	可剪切线径 (mm <sup>2</sup> )	重量 (g)
PKTL-A202	SCM440铬钼钢	160	25	230
PKTL-A203	SCM441链条用钢	210	38	319
PKTL-A201A	S45C碳钢	235	70	445

特长

备有3款产品，可根据需剪切的电缆直径选用

- 锋利超群的剪切性能。
- 可用于铜线、铝线剪切。
- 刀口径高频加硬处理，确保剪切效果。
- 高杠杆省力手柄设计。
- PVC手柄，好握不易松脱。



注意

- 把手颜色有色差，请以实际为准。
- 不可剪切钢丝或钢芯铝导线。
- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。



Delivery  
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

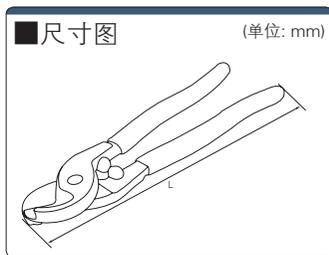

尺寸图

(单位: mm)

不锈钢电工刀



RoHS

Order  
订货范例

型号	PKTL-998PD
----	------------

规格表

型号	刀片材质	刀柄材质
PKTL-998PD	3CH3钢	ABS

特长

塑胶手柄不锈钢，专为电工工程设计

- 刀片采用高品质不锈钢打造，不易生锈。
- 弯折收纳，使用方便。
- 刀片开闭顺畅，刀口锋利。



注意

- 剥线等电工操作专用，请勿作其他用途。
- 刀刃锋利，使用时请注意安全
- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。



Delivery  
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

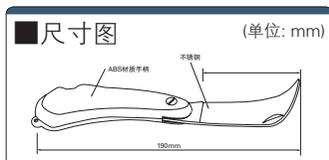

尺寸图

(单位: mm)

带锯齿强力剪



制造商: HOZAN



Order  
订货范例

型号	CYD-N-841
----	-----------

规格表

型号	长度 (mm)	刀口硬度	剪切能力			重量 (g)
			铜绞线	铝板	同轴线	
CYD-N-841	160	HRC59	2mm <sup>2</sup>	0.7mm	5C-2V	60

特长

用于剪切薄铝板和铜绞线

- 耐磨损性强，经镀硬铬※1处理，可确保顺利剪切。
- 与本公司的以往产品相比，耐磨损性约提高60% (根据本公司调查结果)。
- 也可用于剪切光纤电缆等中使用的芳纶纤维。



注意

- 刀刃锋利，使用时请注意安全。
- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。



Delivery  
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

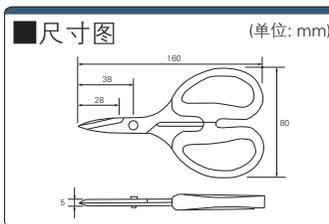

尺寸图

(单位: mm)