

RoHS



Order
订货范例

型号

PKTL-3001E

特长

经济型专业剥线钳

- 针对不同电线尺寸备有2种规格。
- 刀刃锋利，尺寸精准，同时具有剪切和夹持功能。
- 根据人体工程学设计，握持舒适。
- 防静电功能。
- 6孔剥线孔，分别适用不同尺寸的电线。



注意

- 只适用于剥线，请勿作其他用途。
- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。



Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表


1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

规格表

型号	剥线范围(mm)	剥线范围(AWG)	长度(mm)	材质	硬度
PKTL-3001E	0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8	30,28,26,24,22,20	156	SK7碳素工具钢	HRC50±3
PKTL-3002E	0.8,1.0,1.3,1.6,2.0,2.6	20,18,16,14,12,10			

1把起接受订购!

尺寸图

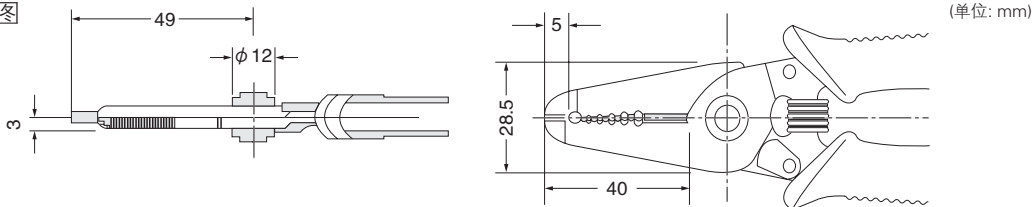

(单位: mm)

电缆剥皮器

库存品
隔天发货

RoHS



代表型号: PKTL-325



Order
订货范例

型号

PKTL-325

特长

备有金属刀座型和塑胶刀座型

- 可轻松切断电缆包覆。
- 适用于不同绝缘厚度线材。



注意

- 请勿用于剥线以外的其他用途，否则可能导致工具损伤或引发事故。



Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

规格表

型号	刀片/刀座材质	长度(mm)	剥线范围	重量(g)
PKTL-325	SK5/塑胶	150	φ 4.5~25	126
PKTL-325B	SK5/金属			160

1把起接受订购!

构造图

