

# 扳手

库存品  
隔天发货

## 防滑钛金活动扳手



### 特长

#### 表面钛金电镀处理

- 本体附刻度指示，尺寸易控。
- 麻面防滑手柄。
- 凹槽螺丝可调整扳手口径大小。



注意

- 只适用于螺母松紧，请勿用于类似敲击等其它用途。



Delivery  
交货期

#### 发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

#### 折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off



Order  
订货范例

型号

PKTL-H026


### 规格表

1把起接受订购!

型号	全长A (mm)	材质	最大开口尺寸 (mm)
PKTL-H026	150	S50C	19
PKTL-H028	200		25
PKTL-010HW	250		30
PKTL-012HW	300		36

### 尺寸图

(单位: mm)

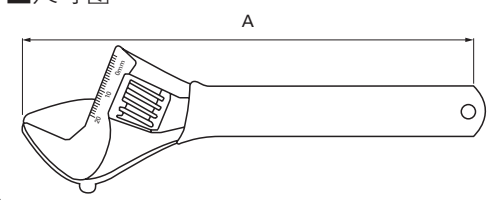

## 高品质扳手组件

HIGH  
QUALITY  
进口商品

库存品  
隔天发货



### 特长

#### 高品质扳手组件

- 采用通用标准尺寸，适用于标准螺母的固定。



注意

- 只适用于螺母松紧，请勿作类似敲击等用途。



Delivery  
交货期

#### 发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

#### 折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

制造商: HOZAN



Order  
订货范例

型号

CYD-W-521

### 规格表

1把起接受订购!

型号	开口尺寸 (mm)	重量 (g)	P (mm)	P' (mm)	T (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
CYD-W-521	5.5×7	19	15.5	18	3.5	-	-	100
	8×10	37	20	23	4.5			120
	11×13	64	26	30	5.5			137
	12×14	67	27	31	8			141
	17×19	140	36	40	9			183
	22×24	230	45	49	9			210
CYD-W-520	5.5	14	10.5	15.5	-	3	5.5	85
	7	22	12.5	18		3.5	6.5	100
	8	24	14	20		4	6.7	120
	10	32	16	23		4.5	7.5	155
	12	60	19.5	27		5.5	8	155

### 尺寸图

(单位: mm)

