

六角扳手组 (7支组)

RoHS



制造商: HOZAN

Order
订货范例

型号

CYD-W-91

规格表

型号	六角对边尺寸 (mm)	短边 (mm)	长边 (mm)	六角螺母	六角螺丝
CYD-W-91	1.27	14	46	M1.4	M2.5
	1.5	12	52	M1.6/M2	M3
	1.6	13	47	NO.1	NO.5/6
	2.0	12	58	M2.5	M4
	2.4	17	56	NO.4/5	NO.10
	3.0	20	65	M4	M6
	3.2	20	60	-	1/4"

特长

7支装规格多样

- 高品质产品请安心使用。
- 产品符合RoHS规范。
- 本体染黑处理。



注意

- 请勿过度施力。
- 倾斜施力时角度请控制在20°以内。

1把起接受订购!



高品质球型六角扳手组 (7支组)

RoHS



制造商: HOZAN

Order
订货范例

型号

CYD-W-110

规格表

型号	六角对边尺寸 (mm)	短边 (mm)	长边 (mm)	六角螺母	六角螺丝	重量 (g)
CYD-W-110	1.5	14	80	M1.6/M2	M3	2
	2.0	16	96	M2.5	M4	3
	2.5	18	111	M3	M5	6
	3.0	20	127	M4	M6	9
	4.0	25	142	M5	M8	18
	5.0	28	160	M6	M10	31
	6.0	32	180	M8	M12	51

特长

7支装高品质球型六角扳手组


- 高品质产品请安心使用。
- 采用高品质特殊合金钢。
- 表面经高硬度镀铬处理。



注意

- 请勿过度施力。
- 倾斜施力时角度请控制在20°以内。

1把起接受订购!

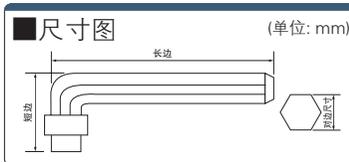

高硬度球型六角扳手组 (9支组)

RoHS



制造商: HOZAN

Order
订货范例

型号

PKTL-8PK-028

规格表

型号	六角对边尺寸 (mm)	短边 (mm)	长边 (mm)
PKTL-8PK-028	1.5	16	79
	2	18	86
	2.5	21	93
	3	23	99
	4	29	109
	5	32	119
	6	37	140
	8	43	162
	10	50	180

特长

9支装规格多样六角扳手


- 材质为S2合金工具钢。
- 硬度达HRC58°以上。
- 耐磨损, 寿命长。
- 本体染黑处理。



注意

- 请勿过度施力。
- 施力角度勿超过25°。

1把起接受订购!

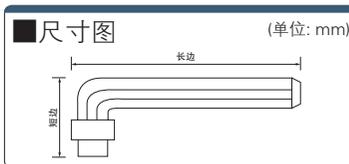HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货Delivery
交货期

发货日期

1~10把	次日(当日)
11把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

库存品
隔天发货Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

保护管

软管

线槽

固定部件

配线工具