

Order
订货范例

型号

PKTL-201B

特长

制成双色手柄T.P.R防滑塑料和P.P耐冲击塑料

- 全新人体工学设计，拥有强大的扭力释放效果。
- 采用特殊镀铬铝合金精制。
- 符合国际规范的头型尺寸。
- 坚韧的前端处理，更不易滑牙。



注意

· 请勿过度施力。

Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

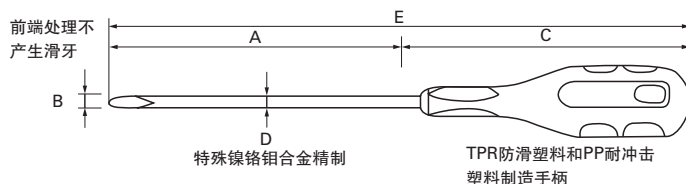
1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	11% off

1把起接受订购!

规格表

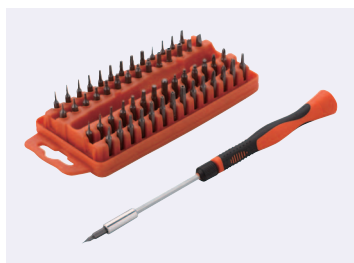
型号	B起子规格	A金属部 (mm)	C柄长 (mm)	D杆径 (mm)	E全长 (mm)
PKTL-201B	⊕ PH0	75	88	3.0	163
PKTL-202B	⊕ PH1	75	109	5.0	184
PKTL-205B	⊕ PH0	100	88	3.0	188
PKTL-207B	⊕ PH2	100	121	6.0	221
PKTL-210B	⊕ PH1	100	109	5.0	209

尺寸图



(单位: mm)

双色精密起子组 (58件组)

Order
订货范例

型号

PKTL-9808N-SD

特长

高品质铬钼合金钢制成

- 批头: 56pcs, 长度: 28mm。
- 轻巧双色手柄, 更有符合人体工学的防滑设计。
- 批头带磁性。
- 延长杆长度可调。



注意

· 请勿过度施力。

Delivery
交货期

发货日期

1~5盒	次日(当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4盒	标准单价
5~9盒	4% off
10盒~	6% off

 
规格表

1盒起接受订购!

型号	起子形状	起子头规格	重量 (g)
PKTL-9808N-SD	⊕	PH000, PH00, PH0, PH1	285
	⊖	1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm	
	⊗	T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H	
	⊗	T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	
	○	0.7mm, 0.9mm, 1.3mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm	
	○	0.028", 0.035", 0.05", 1/16", 5/64", 3/32"	
	⊕	1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 1/16", 5/64", 3/32"	
	⊕	2mm, 2.3mm, 2.5mm	
	⊗	P20, PZ1	
	⊗	TR1	
	⊕	2mm	

尺寸图

(单位: mm)

可调节延长杆: 115
延伸尺寸: 165~240

保护管

软管

线槽

固定部件

配线工具