

## 陶瓷恒温烙铁



代表型号: PKTL-130H-20-SC

Order  
订货范例

型号

PKTL-130H-15-SC

## 规格表

| 型号              | 手柄颜色 | 输入电压       | 消耗功率 | 温度范围      | 标准插头        |
|-----------------|------|------------|------|-----------|-------------|
| PKTL-130H-15-SC | 蓝    | AC220~240V | 10W  | 370°C±10% | 三芯弯头<br>三角插 |
| PKTL-130H-20-SC | 绿    |            | 12W  | 410°C±10% |             |
| PKTL-130H-25-SC | 桔黄   |            | 14W  | 450°C±5%  |             |

## 特长

## 采用陶瓷恒温发热芯, 可精确控制温度

- 轻量、短小的整体设计, 焊接操控更顺手、快速。
- 搭配多层耐氧化膜烙铁头, 焊接性能佳、更耐用。
- 附简易烙铁架及新型硅胶防热护套, 使用更加安全。
- 全长170mm。



注意

- 初次使用烙铁头会产生烟, 长时间使用会消失, 请勿担心。
- 使用时请小心灼伤手。
- 请勿用力按压烙铁, 以免损坏。
- 空置30分钟以上时, 请切断电源。

CE

Delivery  
交货期

## 发货日期

|       |        |
|-------|--------|
| 1~10把 | 次日(当日) |
| 11把~  | 另定     |

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

|      |        |
|------|--------|
| 1~4把 | 标准单价   |
| 5~9把 | 6% off |
| 10把~ | 8% off |

1把起接受订购!

## 无铅环彩烙铁

RoHS



代表型号: PKTL-S120ND-RS-30

Order  
订货范例

型号

PKTL-S120ND-RS-30

## 规格表

| 型号                | 输入电压       | 消耗功率 | 温度范围        | 标准插头        |
|-------------------|------------|------|-------------|-------------|
| PKTL-S120ND-RS-30 | AC220~240V | 30W  | 440°C ± 10% | 三芯弯头<br>三角插 |
| PKTL-S120ND-RS-40 |            | 40W  | 480°C ± 10% |             |
| PKTL-S120ND-RS-60 |            | 60W  | 520°C ± 5%  |             |

## 特长

## 手柄采用蜂巢式散热结构及环彩瓦数识别设计

- 内部采用端子台安全接线方式及硅胶防硬化电源线, 电器安全符合世界规范。
- 配备多层膜抗氧化、防腐蚀圆尖烙铁头。



注意

- 初次使用烙铁头会产生烟, 长时间使用会消失, 请勿担心。
- 使用时请小心灼伤手。
- 请勿用力按压烙铁, 以免损坏。
- 空置30分钟以上时, 请切断电源。

CE

Delivery  
交货期

## 发货日期

|       |        |
|-------|--------|
| 1~10把 | 次日(当日) |
| 11把~  | 另定     |

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣


## 折扣表

|      |        |
|------|--------|
| 1~4把 | 标准单价   |
| 5~9把 | 6% off |
| 10把~ | 8% off |

1把起接受订购!

## 尺寸图

(单位: mm)

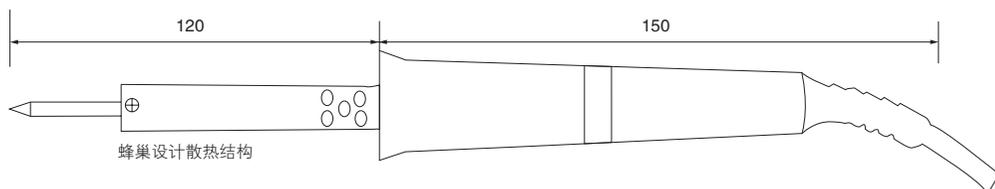

蜂巢设计散热结构