

AC 伺服 电源用 马达 低速可动

Delivery 交货期



特长 同样型号在中国和日本都可购买到!

●对应欧姆龙1S系列的动力线束和制动器线束。



注意

·线束加工中连接器使用原厂推荐的同等连接器。

- 零部件表 ▶161页
- 接线·线色图 ▶154页
- 原厂型号对照表 ▶174页



类型	线缆类型	全长(m)
SVPOF-YS1	D	3
↓		
型号		
SVPOF-YS1-D-3		


1根起接受订购!

发货日期	
1~10根	次日(当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount 折扣

折扣表	
1~15根	标准单价
16~49根	10% off
50根~	15% off

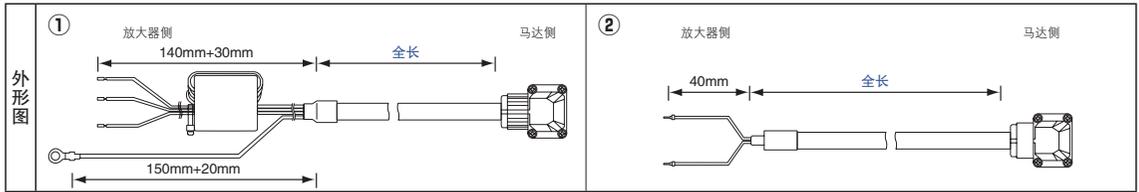

适用放大器	适用马达	外形图	类型	线缆类型	全长(m)
1S系列 (电源用)	100V、200V: 3000r/min 马达100W、 200W、400W、750W	①直接连接	SVPOF-YS1	D	3
1S系列 (制动器用)		②直接连接※	SVPOF-YS1B	低速可动	5

 
※②仅用于制动器、①的电源线束组合使用。

电线式样

SVPOF-YS1-D(电源用)



SVPOF-YS1B-D(制动器用)



型号	SVPOF-YS1-D	SVPOF-YS1B-D
线缆类型	D	
截面积	18AWG*4C	22AWG*2C
外径(mm)	7.1	4.5
导体构成	168/0.08	65/0.08
规格	UL2517	
额定电压/温度	300V 105°C	
材质	导体: 软铜线 绝缘: PVC 外被: PVC	

接线图

SVPOF-YS1-D(电源用)

1	U
2	V
3	W
4	FG

引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄/绿

SVPOF-YS1B-D(制动器用)

1	B1
2	B2

引脚号	信号名	线色
		D
1	1	黑
2	2	白