


接地端子

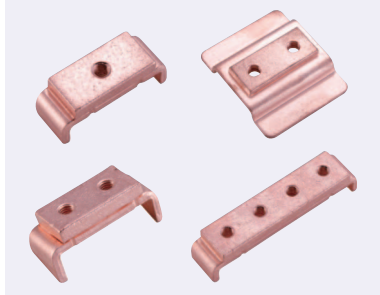

特长 接地端子

- 孔数，尺寸齐全。

M 材质特性

材质	底座部分	铁
	焊接部分	铜
表面处理		镀铜



发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



折扣表

1~10个 标准单价

11~20个 19% off

21个~ 24% off



Order 订货范例

型号

BXAD-1-1

组装用部品

连接器支架

通讯盒

滤网·通风板

电线固定夹

箱体用工具

DIN导轨

文件架

密封条

接地端子·铜排

螺钉·螺丝·垫片

橡胶脚垫

划线用胶带

1个起接受订购!

型号	分电盘的限定电流 (A)	L1	L2	P	W	H	t	M	重量 (g)
BXAD-1-1	50以下	40	30	-	15	15	5	5	36
BXAD-1-2	51~100	40	30	-	15	16	6	6	39
BXAD-1-3	101~225	40	30	-	20	16	6	8	51
BXAD-1-4	226~400	50	40	-	25	20	10	10	116
BXAD-1-5	226~400	50	40	-	25	20	10	12	115
BXAD-2-1	50以下	40	30	15	15	15	5	5	35
BXAD-2-2	50以下	50	40	20	15	15	5	5	43
BXAD-2-3	50以下	55	45	30	15	15	5	5	50
BXAD-2-4	51~100	40	30	15	15	16	6	6	38
BXAD-2-5	51~100	50	40	20	15	16	6	6	49
BXAD-2-6	51~100	60	50	25	15	16	6	6	61
BXAD-2-7	51~100	60	50	30	15	16	6	6	60
BXAD-2-8	101~225	50	40	20	20	16	6	8	64
BXAD-2-9	101~225	60	50	25	20	16	6	8	79
BXAD-2-10	101~225	65	55	40	20	16	6	8	85
BXAD-2-11	226~400	60	50	25	25	20	10	10	138
BXAD-2-12	226~400	85	75	30	25	20	10	12	198
BXAD-2-13	50以下	36	24	14	10	12	3	4	13.5
BXAD-2-K	50以下	52	30	21	42	11	3	6	49
BXAD-2-1-N	50以下	40	30	15	15	18	5	5	35
BXAD-2-2-N	50以下	50	40	20	15	18	5	5	45
BXAD-2-4-N	51~100	40	30	15	15	19	6	6	38
BXAD-2-5-N	51~100	50	40	20	15	19	6	6	49
BXAD-2-6-N	51~100	60	50	25	15	19	6	6	60
BXAD-2-8-N	101~225	50	40	20	20	21	6	8	65
BXAD-2-9-N	101~225	60	50	25	20	21	6	8	80
BXAD-2-11-N	226~400	60	50	25	25	25	10	10	141
BXAD-2-13-N	50以下	36	24	14	10	12	3	4	12.5
BXAD-3-1	50以下	55	45	15	15	15	5	5	49
BXAD-3-2	51~100	55	45	15	15	16	6	6	53
BXAD-3-3	101~225	70	60	20	20	16	6	8	90
BXAD-3-4	226~400	85	75	25	25	20	10	10	198
BXAD-3-5	50以下	50	38	14	10	(12)	3	4	19.3
BXAD-4-1	50以下	70	60	15	15	15	5	5	60
BXAD-4-2	51~100	70	60	15	15	16	6	6	62
BXAD-4-3	101~225	90	80	20	20	16	6	8	67
BXAD-4-4	226~400	110	100	25	25	20	10	10	116
BXAD-5-1	50以下	85	75	15	15	15	5	5	262

尺寸图

