



RoHS

IP67

CAT5e

Delivery
交货期**特长 卡扣式以太网专用防水型插座外壳罩**

- 将标准的超5类线缆，通过外壳连接。
- 产品无需焊接，节省接线及布线时间，提高工作效率。
- 操作简单快速，卡扣式连接。
- 可在恶劣环境中使用，具备IP67的防水等级。
- 广泛用于LED显示设备，闭路监控系统和工厂自动化控制中。



注意

· 需与专用插座(▶266页)组合使用。

20 CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

LWC-RJ45-T6

1个起接受订购!

发货日期

1~5个 次日(当日)

6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣**折扣表**

1~15个 标准单价

16~49个 5% off


50个~ 10% off

规格


型号	LWC-RJ45-T6
适用网线类型	CAT5e
接插方式	卡扣连接
外壳材质	热塑塑料PC
外壳阻燃等级	V-0
线径范围	5.5~7mm
接插次数	>500
温度范围	-25~+80°C

尺寸图

(单位: mm)

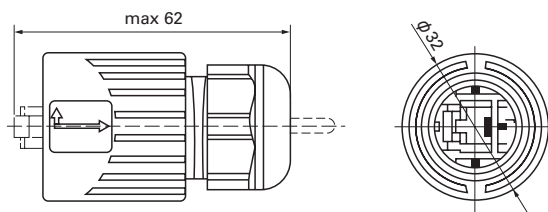**组装步骤**


1. 外盖组成图

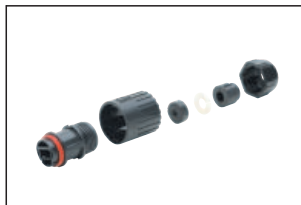


2. 将压接好的网线穿过外盖



3. 将外罩的卡扣对准面板型插座的卡孔

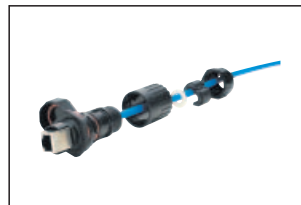

4. 将网线压入外盖固定口

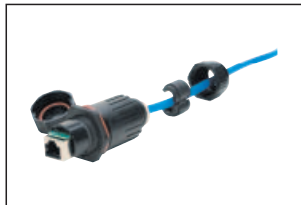

5. 将外盖拧紧即完成组装

