

双通道DVI-D线束 (24+1芯)



特长 双通道DVI-D标准线束

- 数字信号接口线束。
- 双层屏蔽(编织+铝箔), 直排接线。
- 最大分辨率:
2560×1600, 60Hz
1920×1080, 120Hz。
- 配备#4-40螺丝。

镀金



1根起接受订购!

发货日期

1~10根	次日(当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



折扣表

1~10根	标准单价
11~30根	18% off
31根~	23% off



Order 订货范例

型号

MDVI-2

显示器线束

视频音频线束

RCA插头线束

miniDIN连接器线束

USB线束

USB转接器

面板安装型USB线束

GP-IB线束


测量通信用线束

键鼠延长用线束

型号	全长 (m)	最大分辨率	线缆
MDVI-2	2	2560×1600, 60Hz 1920×1080, 120Hz	UL 20276 线径8mm
MDVI-3	3		
MDVI-5	5		

尺寸图


(单位: mm)

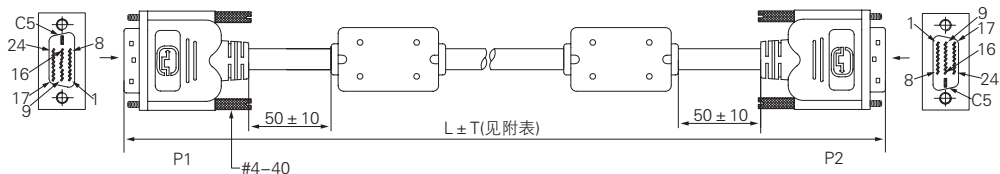

DVI-D (Dual Link)

全长 (L)	公差 (T)
1000	±25
2000	±35
3000	±45
5000	±65

接线图

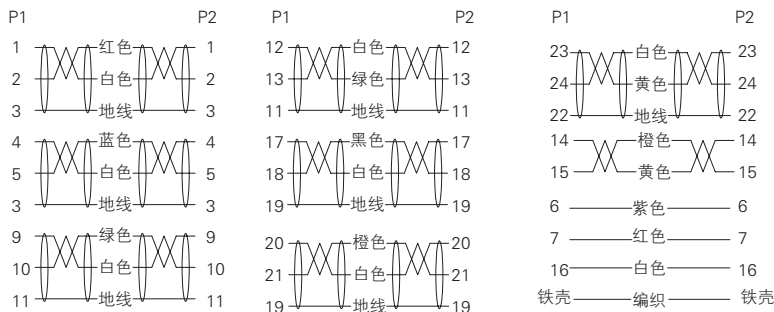

Q&A

Q:什么是DVI-D接口?

A:DVI-D (DVI-Digital) 接口是只能接收数字信号的接口, 不兼容模拟信号, 一般长度不超过5米。