

压接 镀金



Delivery
交货期

发货日期

1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off



RoHS

特长 短耳设计快速压接型Dsub连接器

- 连接器后部带拉紧释放器, 增强抗拉伸力特性。
- 采用快速压合扁平线, 操作方便。
- 短耳的设计, 可搭配装配外壳使用, 以保护走线和连接器, 且使外观更精美。

基本规格

额定电流	额定电压	绝缘电阻(DC500V)	耐电压	接触电阻	使用温度
3A	250V(AC)	1000MΩ以上	1000Vr.m.s	20mΩ以下	-55℃~+105℃

适用电线: AWG28或0.08mm²、1.27mm间距扁平电线▶568页



注意

- 也可以与其他制造厂连接器进行结合, 但结合前请充分确认尺寸和特性后使用。
- 该产品可以不带外壳使用。
- 简易压接工具▶645页。
- 适用外壳▶626页。



Order
订货范例

型号

DPW-15SP


规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	端子形状	A±0.1 (mm)	B±0.1 (mm)	C±0.1 (mm)	D±0.1 (mm)	E±0.1 (mm)
DPW-9SP	9	插针	30.81	24.99	16.92	-	11.08
DPW-15SP	15		39.20	33.30	25.25	-	19.39
DPW-25SP	25		53.05	47.04	38.96	-	33.24
DPW-37SP	37		69.40	63.50	55.42	-	49.86
DPW-9SS	9	插孔	30.81	24.99	-	16.33	11.08
DPW-15SS	15		39.20	33.30	-	24.66	19.39
DPW-25SS	25		53.05	47.04	-	38.38	33.24
DPW-37SS	37		69.40	63.50	-	54.84	49.86

尺寸图

(单位: mm)

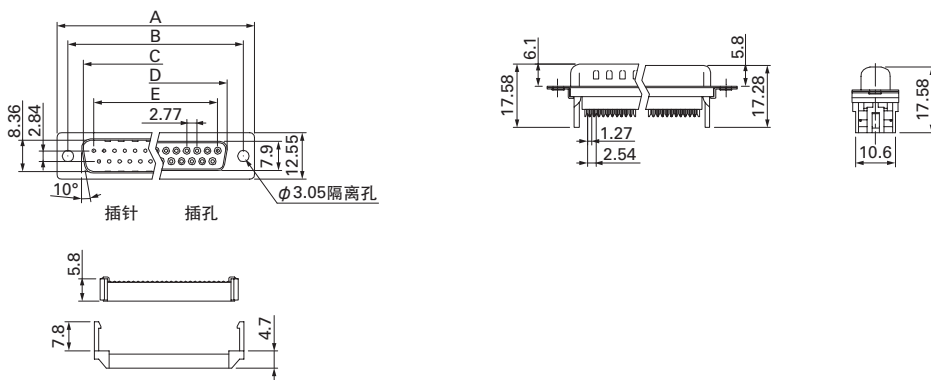

※面板安装尺寸请参见▶601页

材质

项目	材质	表面处理/颜色
冲压端子	铜合金	镀镍底层接触部镀金
绝缘体	PBT(UL94V-0)	黑色
外壳	钢	镀锡