

RoHS

2D CAD  
可从网页下载



Order 订货范例	型号
	<b>MAH-9-M2.6</b>

规格表

型号	芯数	螺丝类型	A (mm)	B±1 (mm)	C±1 (mm)	D (mm)	E±0.5 (mm)	F (适合电线外径) (mm)
MAH-9-M2.6	9	M2.6	16±0.5	31	47	12.6±0.5	24.99	7
MAH-15-M2.6	15		16±1	40	48.2	-	33.32	10
MAH-25-M2.6	25		16±1	53.3	48.7	-	47.04	10
MAH-37-M2.6	37		16.2±1	69	48.7	20.8±1	63.5	14
MAH-50-M2.6	50		19.7±1	67	48.4	23.0±1	61.12	14.5
MAH-9-UNC	9	#4-40	16±0.5	31	47	12.6±0.5	24.99	7
MAH-15-UNC	15		16±1	40	48.2	-	33.32	10
MAH-25-UNC	25		16±1	53.3	48.7	-	47.04	10
MAH-37-UNC	37		16.2±1	69	48.7	20.8±1	63.5	14
MAH-50-UNC	50		19.7±1	67	48.4	23.0±1	61.12	14.5

特长

通用金属装配外壳

- 采用金属材质，走线更美观。
- 提供M2.6和#4-40两种螺丝选择。



注意

材质

项目	材质	表面处理
外壳	锌合金	镀铬
五金件	铁	-



Delivery  
交货期

发货日期

1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount  
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	10% off
20个~	15% off


1个起接受订购!

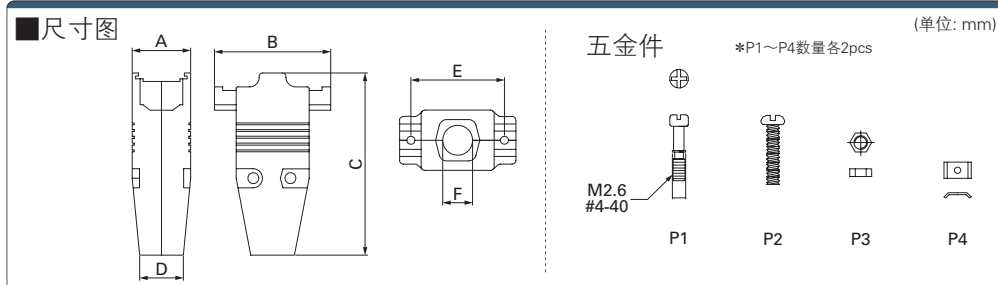

(单位: mm)

五金件

\*P1~P4数量各2pcs

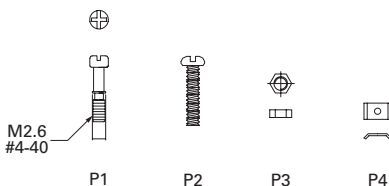

90° 弯角焊接型金属外壳



RoHS

2D CAD  
可从网页下载



Order 订货范例	型号
	<b>MAH90-9-M2.6</b>

规格表

型号	芯数	螺丝类型	A±0.3 (mm)	B±0.3 (mm)	C±0.3 (mm)	D±0.3 (mm)	E (适合电线外径) ±0.3 (mm)
MAH90-9-M2.6	9	M2.6	47	33	25	16	9
MAH90-15-M2.6	15		59	33	33.32	16	11
MAH90-25-M2.6	25		72	33	47	16	11
MAH90-9-UNC	9	#4-40	47	33	25	16	9
MAH90-15-UNC	15		59	33	33.32	16	11
MAH90-25-UNC	25		72	33	47	16	11

特长

90度弯角金属通用装配外壳

- 采用90度弯角设计，走线美观，节省空间。
- 提供M2.6和#4-40两种螺丝选择。



注意

材质

项目	材质	表面处理
外壳	锌合金	镀镍
五金件	铁	-



Delivery  
交货期

发货日期

1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount  
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	10% off
20个~	15% off

1个起接受订购!

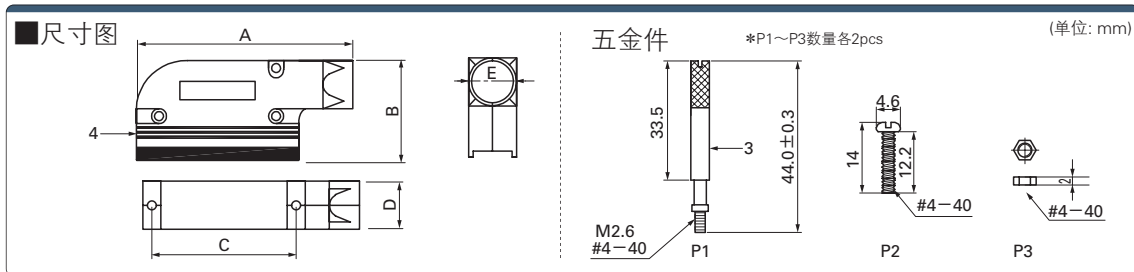

(单位: mm)

五金件

\*P1~P3数量各2pcs

