



Order 订货范例	型号 DS-M2.6-2P
---------------	-------------------------

特长 Dsub用固定螺丝完整组件

- 2PCS包装，可以快速将连接器固定在面板上。
- 提供M2.6和#4-40两种螺丝选择。



注意

- 适用于Dsub连接器。
- M2.6螺丝与#4-40螺丝的区别请见▶603页。



2D CAD
可从网页下载



Delivery
交货期

发货日期

1~100包	次日(当日)
101包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣


折扣表

1~49包	标准单价
50~100包	10% off
101包~	15% off

规格表

1包起接受订购!

型号	每包数量	螺丝类型
DS-M2.6-2P	2个	M2.6
DS-UNC-2P		#4-40

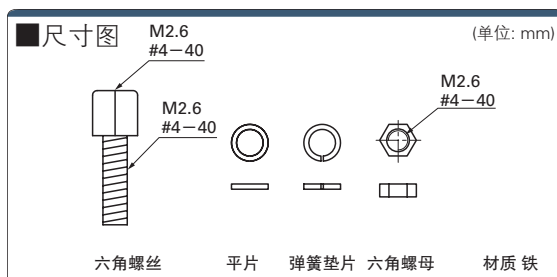

面板安装附件(转换器专用)



Order 订货范例	型号 DGC-9-HOLD
---------------	-------------------------

特长 可安装在2.3mm厚面板上的附件

- 可将转换器安装至面板的附件。
- 备有RS-232C通信支持通用的9芯和25芯。



注意

- 由于罩壳种类不同，可能无法适用于2.3mm厚的面板。
- 不附带产品照片中的转换器。

材质

项目	数量	材质/表面处理
树脂板	2	ABS树脂(黑色)
M3带垫圈螺钉 15mm (有效螺纹长度 约13mm)	2	铁/镀锌
M3螺帽	2	铁/镀锌



Delivery
交货期

发货日期

1~20个	次日(当日)
21个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off


规格表

1个起接受订购!

型号	支持芯数()为高密度型	重量(g)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
DGC-9-HOLD	9(15)	6	54	44	31.5	30.8	32	44
DGC-25-HOLD	25	7	77	67	54	53.3	55	67



Example
使用范例

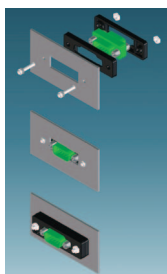

※组装示意图

