

RoHS

EMI
对策



Delivery
交货期

发货日期

1~19个	次日(当日)
20个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	10% off
20个~	15% off

1个起接受订购!

特长

EMI对策螺丝快速锁定装配外壳

- 装配外壳内置经镀镍处理的金属罩, 具有抗EMI(电磁干扰)功能。
- 同时适用于焊接式连接器与压接式连接器。
- 适用连接器型号详参▶672页




注意

· 请注意电线出口尺寸。

M材质

项目	材质	表面处理/颜色
外壳	ABS(UL94V-0)	黑色
螺丝M2.6	钢	镀镍
螺丝套	PVC	-
金属罩	钢	镀镍

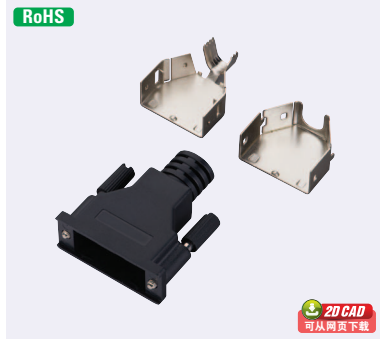

2D CAD
可从网页下载




Order
订货范例

型号	MPS14K63
----	----------

型号	芯数	电线口径	尺寸(mm)										重量(g)
			A(±0.15)	B(±0.15)	C(±0.15)	D(±0.15)	E(±0.3)	F(±0.3)	G(±0.3)	H(±0.3)	I(±0.2)	J(±0.2)	
MPS14K63	14	φ6	19.3	17.7	16	18.3	37.6	28.1	14.5	29.25	12	23.64	13
MPS20K73	20	φ7	19.6	21.4	20.2	18.8	39.2	28.5	14.4	33.05	12.6	27.45	14
MPS26K83	26	φ8	19.6	25.2	24.1	18.85	39.2	28.5	14.4	36.74	12.6	31.26	17
MPS36K83	36	φ8	19.5	31.65	30.45	18.7	39.2	28.5	14.4	43.08	12.3	37.61	18
MPS50K93	50	φ9	19.5	40.5	39.3	18.8	39.2	28.5	14.4	51.9	13	46.5	20

尺寸图

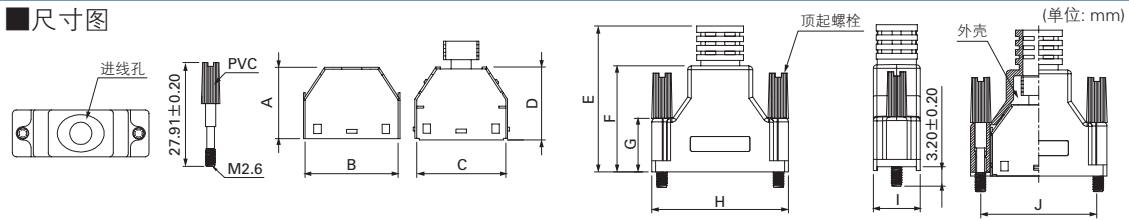

RoHS

EMI
对策



Delivery
交货期

发货日期

1~19个	次日(当日)
20个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	10% off
20个~	15% off

1个起接受订购!

特长

EMI对策简易快速锁定装配外壳

- 装配外壳内置经镀镍处理的金属罩, 具有抗EMI(电磁干扰)功能。
- 采用快速锁定构造, 可单手轻松装配。
- 同时适用于焊接式连接器与压接式连接器。
- 适用连接器型号详参▶672页



注意

· 请注意电线出口尺寸。

M材质

项目	材质	表面处理/颜色
外壳	ABS(UL94V-0)	黑色
弹片	不锈钢	-
弹片套	ABS(UL94V-0)	黑色
金属罩	钢	镀镍



2D CAD
可从网页下载



Order
订货范例

型号	MPL14PNK6ALS
----	--------------

型号	芯数	电线口径	尺寸(mm)							重量(g)
			A(±0.3)	B(±0.15)	C(±0.15)	D(±0.15)	E(±0.15)	F(±0.3)	G(±0.3)	
MPL14PNK6ALS	14	φ6.5	26	19.5	17.75	16.3	18.6	12	38.8	10
MPL20NK7ALS	20	φ7.5	30	22.1	21.4	20.2	21.4	12.4	42	11
MPL26NK8ALS	26	φ8.5	33.7	22.05	25.3	23.95	21.3	12.4	42	13.5
MPL36NK8ALS	36	φ8.5	39.9	22	31.6	30.3	21.25	11.4	42	14.5
MPL50PNK10ALS	50	φ10.5	49.4	22.05	40.55	39.35	21.3	13.06	42.5	17

尺寸图

