


中继型插座

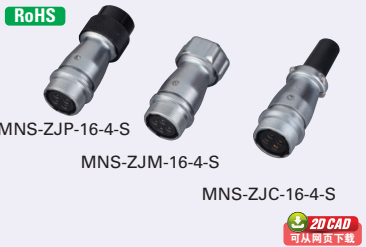

特长 中继型螺纹连接插座

- 通过螺纹方式与插头连接。
- 外壳材质为锌合金，坚固耐用。
- 按出线方式可分为电缆护套、金属管和塑料管3种。
- 中继型产品，可与直通型或弯角型组合。



注意

- 中继插座的插针与插头不能相互组合。
- 芯数排列请参考: [▶795页](#)。
- 尺寸图中  $\phi d$  为参考值，非保证值。选择电缆时，以实际产品尺寸为准。

制造商: WEIPU



Order 订货范例

类型	外壳尺寸	芯数	端头形状
MNS-ZJC	16	2	S
↓			
型号			
MNS-ZJC-16-2-S			

焊接 镀金



Delivery 交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	芯数 <a href="#">▶795页</a>	端头形状
<b>MNS-ZJC</b> 组合对象 MNS-TSC( <a href="#">▶796页</a> ) 或 MNS-TAC( <a href="#">▶797页</a> )	16	2	P (插针)  S (插孔)
		3	
		4	
		5	
		7	
		9	
	20	2	
		3	
		4	
		5	
		7	
		9	
24	12		
	10		
	12		
	19		
	28	7	
		12	
16			
17			
20			
24			
26			

尺寸图

(单位: mm)

插座型号	图形	外壳尺寸	16	20	24	28
中继型 电缆护套插座 (MNS-ZJC)		D	M18×1	M22×1	M26×1	M30×1
		L	47.5	52	53	55
		$\phi d$	3~6	3~6	3~6	3~7
中继型 金属管插座 (MNS-ZJM) * 金属保护管请参考 <a href="#">▶1406页</a>		D	M18×1	M22×1	M26×1	M30×1
		L	53.5	58	59	61
		管规	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
中继型 塑料管插座 (MNS-ZJP) * 塑料管接头请参考 <a href="#">▶1402页</a> * 塑料保护管请参考 <a href="#">▶1398页</a>		D	M18×1	M22×1	M26×1	M30×1
		L	80	90	97	104
		接头规格*3	PG7	PG11	PG11	PG16
		管规	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"

\*1 防尘帽需要另外购买。  
 \*2 塑料软管接头需要另外购买。  
 \*3 PG规格为德国DIN螺纹标准。