

插针型

HIGH QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货

矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器

RoHS



SWM-XS2G-D421 焊接式

SWM-XS2G-D4S1 螺紋式

2D CAD
可从网页下载

制造商: OMRON



Order
订货范例

型号
SWM-XS2G-D421

特长

专为传感器而设计的 XS2连接器

IP67

焊接

镀金



Delivery
交货期

- 传感器专用插针型连接器。
- 按接线方式可分为焊接式和螺紋式2种类型。
- 具有IP67的高防水性，最适用于易暴露在严苛环境下的传感器电缆的连接。
- 电缆夹采用可旋转的橡胶防水盖来固定电缆，因此非常稳定。
- 分为AC电源用与DC电源用。

基本规格



注意

● 请参阅▶854页

- 紧固防水帽时请勿使用钳子等工具。请务必用手紧固，否则会导致破损。
- 为保证防水性能，请尽可能紧固防水帽。

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

1个起接受订购!


规格表

MISUMI型号	工厂型号	接线方式	电源分类	芯数	端子形状	重量(g)
SWM-XS2G-D421	XS2G-D421	焊接	DC	4	插针	14.7
SWM-XS2G-A421	XS2G-A421		AC			14.7
SWM-XS2G-D4S1	XS2G-D4S1	螺丝	DC			18.7

尺寸图

※芯数排列请参阅▶854页

(单位: mm)

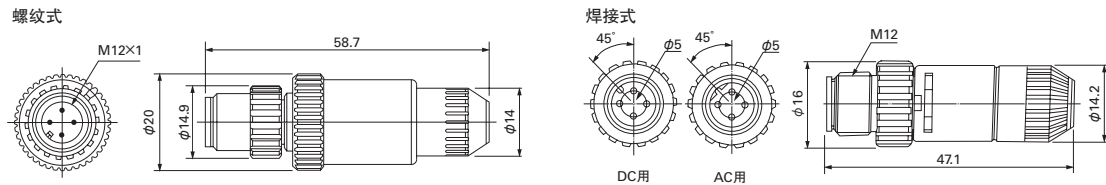

插孔型

HIGH QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货

RoHS



SWM-XS2C-D4S1 直通型

SWM-XS2C-D4S2 L型

2D CAD
可从网页下载

制造商: OMRON



Order
订货范例

型号
SWM-XS2C-D421

特长

专为传感器而设计的 XS2连接器

IP67

焊接

镀金



Delivery
交货期

- 传感器专用插孔型连接器。有直通型和L型2种类型。
- 按接线方式可分为焊接式和螺紋式2种类型。
- 具有IP67的高防水性，最适用于易暴露在严苛环境下的传感器电缆的连接。
- 电缆夹采用可旋转的橡胶防水盖来固定电缆，因此非常稳定。
- 分为AC电源用与DC电源用。

基本规格



注意

● 请参阅▶854页

- 紧固防水帽时请勿使用钳子等工具。请务必用手紧固，否则会导致破损。
- 为保证防水性能，请尽可能紧固防水帽。

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

1个起接受订购!

规格表

MISUMI型号	工厂型号	形状类型	接线方式	电源分类	芯数	端子形状	重量(g)
SWM-XS2C-D421	XS2C-D421	直通型	焊接	DC	4	插孔	13.1
SWM-XS2C-D422	XS2C-D422	L型		DC			13.6
SWM-XS2C-A421	XS2C-A421	直通型	AC	13.1			
SWM-XS2C-D4S1	XS2C-D4S1	直通型	螺丝	DC	4	插孔	17.6
SWM-XS2C-D4S2	XS2C-D4S2	L型		DC			17.9

尺寸图

※芯数排列请参阅▶854页

(单位: mm)

