

M12直流无源分线盒(4孔/8孔)

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

RoHS



CTB-4-M12

2D CAD
可从网页下载

制造商: MURR

Order
订货范例

型号

CTB-4-M12

基本规格



注意

●请参照▶858页。

- 产品本身不带电缆, 需要另外购买。
- 与其他厂商的M12连接器结合时, 防水等级为IP65。
- 只能与插针连接器组合。

特长

带LED指示灯且省空间的M12无源分线盒

- 轻便小巧, 适用于狭小空间或移动的机械设备。
- 接线非常方便, 模块化构造, 可降低成本。
- 配备了专用的连接器(▶861页), 防尘盖(▶862页), 和力矩扳手(▶862页), 作业非常方便。
- 具有良好的密封性能, 防水等级高达IP67。

IP67

省空间

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off


规格表

型号	孔数	三极管类型	重量(g)
CTB-4-M12	4孔	PNP	157
CTB-8-M12	8孔		204

1个起接受订购!

尺寸图

(单位: mm)

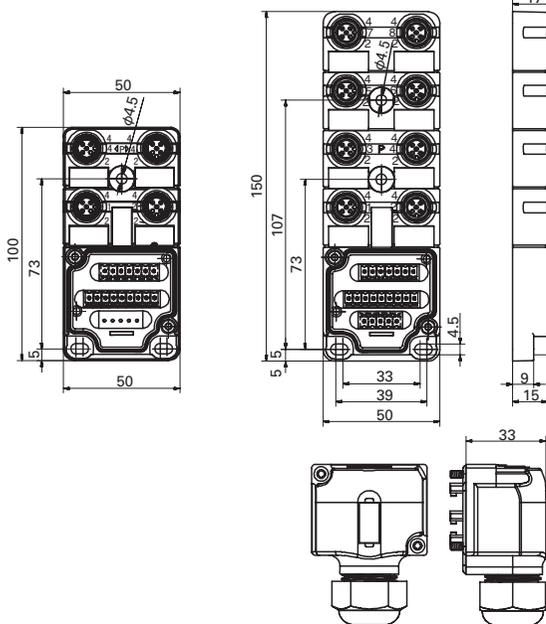

M材质特性

①外盒	透明部分	TPU(热塑性聚氨酯)
	黑色部分	PA (UL 94HB)
②M12连接器绝缘部分		PA (UL 94HB)
③外罩		PBT(黑色)
④固定头密封圈	灰色	PBT(黑色)
	黑色	PBT(黑色)
⑤电线固定头		PBT(黑色)
⑥端子台部分		军绿色
⑦接触件部分		铜镀金
⑧固定螺丝		材质+镀层
⑨标示牌		白色


电气特性

额定电压(V)*1	DC 24V(18V~30.2V)
插针的额定电流(A)*1	4A
能通过的最大电流(A)*1	8A
击穿电压(V)	0.8KV
插针的阻抗电阻	MAX 5mΩ
LED输入电流	4mA
电线适合范围(mm)	φ 8.5~φ 14
使用电线截面积	0.14mm ² ~1.5mm ²
防水等级	IP65、IP67
使用温度范围*1	-20°C~70°C

*1相关特性请参▶859页电流随温度变化图。

包装清单

※为CTB-8-M12的情形

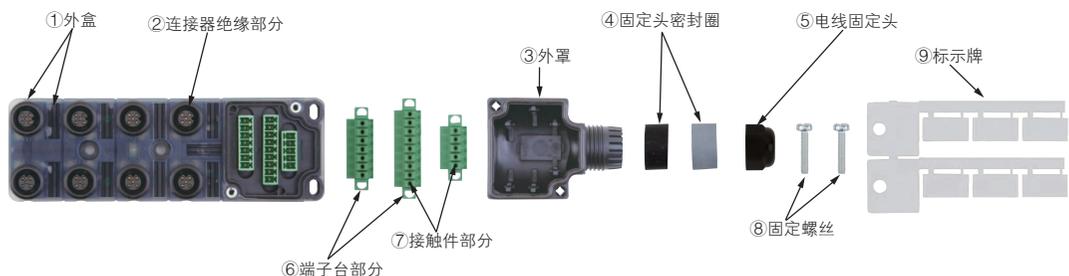

2018.4

▼
2019.3