

## 直通型插头

HIGH QUALITY  
进口商品库存品  
隔天发货

RoHS

插孔  
ESH-HR10A-10P-10S73插针  
ESH-HR10A-7P-4P732D CAD  
可从网页下载

制造商: 广濑电机

Order  
订货范例

型号

ESH-HR10A-7P-4P73

焊接 镀镍

Delivery  
交货期

## 发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

## 特长 超小型插拔式连接器

- 直通型产品, 可与面板安装型或中继型组合。
- 拆装方式采用只需握住外圈拉拔即可快速拆装。

## 基本规格

- 请参阅▶890页


## 规格表

1个起接受订购!

MISUMI型号	工厂型号	芯数	端头形状	A (mm)	φB (mm)	φC (mm)	φD (mm)	重量 (g)
ESH-HR10A-7P-4P73	HR10A-7P-4P(73)	4	插针	35	11.5	7	5	8.2
ESH-HR10A-7P-6P73	HR10A-7P-6P(73)	6		35	11.5	7	5	8.2
ESH-HR10A-10P-10P73	HR10A-10P-10P(73)	10		43	14.7	9.5	7	15.8
ESH-HR10A-10P-12P73	HR10A-10P-12P(73)	12	插孔	43	14.7	9.5	7	15.8
ESH-HR10A-7P-4S73	HR10A-7P-4S(73)	4		35	11.5	7	5	7.8
ESH-HR10A-7P-6S73	HR10A-7P-6S(73)	6		35	11.5	7	5	8.5
ESH-HR10A-10P-10S73	HR10A-10P-10S(73)	10		43	14.7	9.5	7	15.9
ESH-HR10A-10P-12S73	HR10A-10P-12S(73)	12	43	14.7	9.5	7	15.8	

## 尺寸图

(单位: mm)

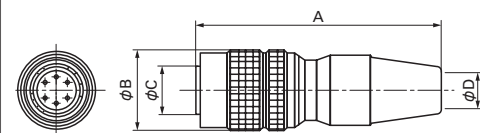

## 中继型插座

HIGH QUALITY  
进口商品库存品  
隔天发货

RoHS

插孔  
ESH-HR10A-7J-4S73插针  
ESH-HR10A-10J-10P732D CAD  
可从网页下载

制造商: 广濑电机

Order  
订货范例

型号

ESH-HR10A-7J-4P73

焊接 镀镍

Delivery  
交货期

## 发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

## 特长 超小型插拔式连接器

- 中继型产品, 可与直通型组合。
- 拆装方式采用只需握住直通型的外圈拉拔即可快速拆装。

## 基本规格

- 请参阅▶890页

## 规格表

1个起接受订购!

MISUMI型号	工厂型号	芯数	端头形状	A (mm)	φB (mm)	φC (mm)	φD (mm)	重量 (g)
ESH-HR10A-7J-4P73	HR10A-7J-4P(73)	4	插针	35.3	11	8.85	5	5.8
ESH-HR10A-7J-6P73	HR10A-7J-6P(73)	6		35.3	11	8.85	5	6.8
ESH-HR10A-10J-10P73	HR10A-10J-10P(73)	10		43	14	11.9	7	13.8
ESH-HR10A-10J-12P73	HR10A-10J-12P(73)	12	插孔	43	14	11.9	7	13.8
ESH-HR10A-7J-4S73	HR10A-7J-4S(73)	4		35.3	11	8.85	5	6.8
ESH-HR10A-7J-6S73	HR10A-7J-6S(73)	6		35.3	11	8.85	5	6.9
ESH-HR10A-10J-10S73	HR10A-10J-10S(73)	10		43	14	11.9	7	13.8
ESH-HR10A-10J-12S73	HR10A-10J-12S(73)	12	43	14	11.9	7	13.9	

## 尺寸图

(单位: mm)

