



ミスミ

## パネル取付タイプ・STP

パネル取付アンギュラタイプ・STP・CAT5e



NW080-88S-C5-SI-SHR

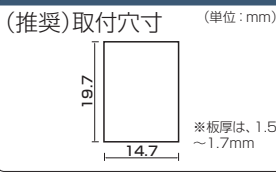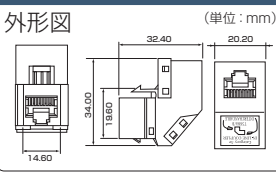

**ココが特長**

### シールド付アンギュラタイプのRJ45コネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。

在庫品

**RoHS**

### 仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT5e
形状	L型
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	15

1パック単位 10個入 1パック単位 50個入

**¥**

型番	パック入数	¥通常単価
NW080-88S-C5-SI-SHR	1個	440
NW080-88S-C5-SI-SHRP10	10個	3,950
NW080-88S-C5-SI-SHRP50	50個	19,200



Order  
注文例

型番
NW080-88S-C5-SI-SHR

LANケーブル



電話線 (RJ11)

光ファイバーケーブル

パネル取付ストレートタイプ・STP・CAT5e



NWSI-C5E-SH

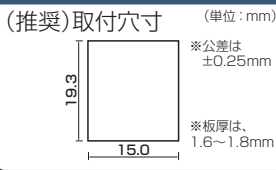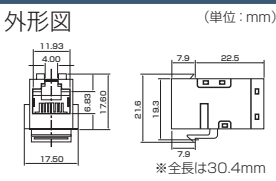

**ココが特長**

### シールド付ストレートタイプのCAT5Eコネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。

在庫品

**RoHS**

### 仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT5e
形状	L型
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-40℃~125℃
保管温度範囲	-40℃~125℃
定格電圧	250V
定格電流	2A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	8

1個単位

**¥**

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
NWSI-C5E-SH	510	480	440	380





Order  
注文例

型番
NWSI-C5E-SH

パネル取付ストレートタイプ・STP・CAT6



NW080-88S-SI-C6-SH

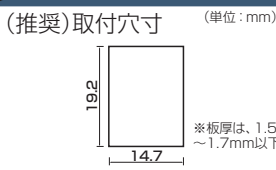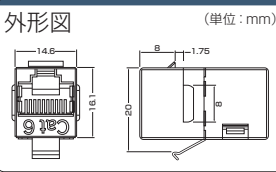

**ココが特長**

### シールド付きストレートタイプのCAT6コネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。

在庫品

**RoHS**

### 仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT6
形状	L型
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	9

1個単位

**¥**

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
NW080-88S-SI-C6-SH	790	770	740	680



Order  
注文例

型番
NW080-88S-SI-C6-SH