

ミスミ

2P、接地2P兼用プラグ



**ココが特長**

**2P、接地2Pのコンセントに対応可能**

●2Pと接地2Pのどちらのコンセントにも対応可能です。  
通常は2P+接地ですが2Pで使用する場合はアースピンがプラグ側に折り込めます。

電安法 PSE

在庫品

RoHS

**基本仕様**

定格 15A-AC125V  
適用電線サイズ 1.25~2mm<sup>2</sup>(MAX12.6φ迄)  
アース線長さ 170mm

先端プラグ(2P+アース)



Order注文例	型番
	MX261



1個単位



型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~49個	50~99個	100個以上
MX261	1,080	1,020	940	

取付方法

コンセントの下側から刃受穴をねらってプラグを傾けます。


刃受穴部にプラグの刃を合わせます。自然にアースピンが倒れます。

刃受穴部にわずかに入ったらプラグを水平にして差し込みます。

アースグリップはコンセントのアースターミナル・アース端子に必ず接続して下さい。

明工社

コンセントソケット(平型2芯)

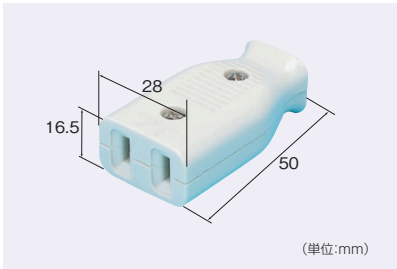

**ココが特長**

**中継接続に使用できるソケットコネクタ!**

●左右幅の違う極性付プラグは使用できません。

電安法 PSE

在庫品

RoHS



1個単位



型番	定格	適用電線	¥通常単価		¥スライド単価
			1~9個	10~49個	50~99個
MC2622W1	AC125V-15A	ビニル平型コード(VFF)0.75~2mm <sup>2</sup>	120	110	100



Order注文例	型番
	MC2622W1

Panasonic

ベターテーブルタップ



**ココが特長**

**定格15A-125Vのテーブルタップです。**

●PSE取得品

電安法 PSE

在庫品

5 日目出荷

1個単位



型番	差込口個数	定格	色	商品パッケージ	¥通常単価	通常出荷日	
WH2163KB	3	125V-15A 1500W	ブラック	無	267	5日目	
WH2163KW			ホワイト		264	在庫品	
WH2164KB	4		ブラック		有	550	5日目
WH2164KW			ホワイト			544	在庫品
WH2163KBP	3		ブラック	有	284	5日目	
WH2163KWP			ホワイト		282	在庫品	
WH2164KBP	4	ブラック	567		5日目		
WH2164KWP		ホワイト	567		5日目		