


ミスミ

変換アダプタ

Aタイプ⇄SEタイプ

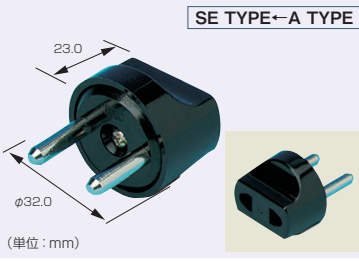

ココが特長 **AタイプをSEタイプに変換可能なアダプタ**
 ●CEE対応型のS TYPEのコンセントに日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換できます。

注意

- ・電圧は変換しません。
- ・産業用途でのご使用はできません。


定格	AC250V-6A
材質	フェノール
重量	24g

1個単位


型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~
MIS-ADSA	326	257	188	178

在庫品

RoHS

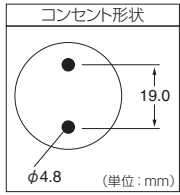

Aタイプ⇄B3タイプ

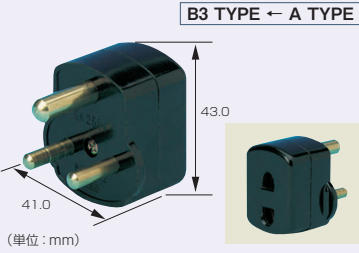

ココが特長 **AタイプをB3タイプに変換可能なアダプタ**
 ●丸型3ピンB TYPE英国コンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換できます。

注意

- ・電圧は変換しません。
- ・産業用途でのご使用はできません。


定格	AC250V-5A
材質	フェノール
重量	47g

1個単位

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~
MIS-ADBA	524	415	297	267

在庫品

RoHS

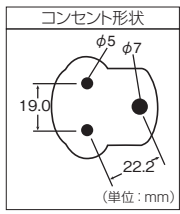

IEC規格
コンセント

国内規格
コンセント

国内規格コンセント・
インターフェース
カバー

引掛形
コンセント

引掛形コンセント・
海外規格対応
コンセント


NEMA規格
コンセント

NEMA規格コンセント・
海外規格対応コンセント

海外規格対応
コンセント

刃型変形
アダプタ

Aタイプ⇄BFタイプ

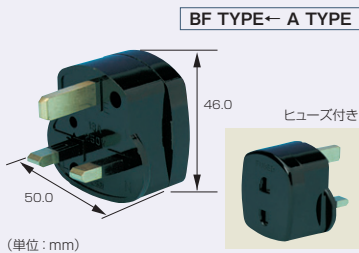

ココが特長 **AタイプをBFタイプに変換可能なアダプタ**
 ●角型3ピンBF TYPE英国コンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換できます。

注意

- ・電圧は変換しません。
- ・産業用途でのご使用はできません。


定格	AC250V-13A
材質	フェノール
重量	74g

1個単位


型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~
MIS-ADBFA	623	495	405	366

在庫品

RoHS

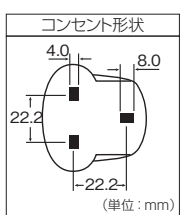

A・B3・BF・SEタイプ⇄Oタイプ

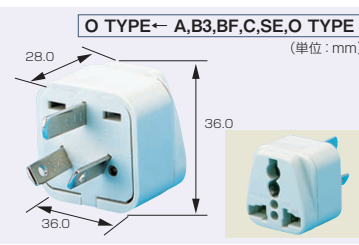

ココが特長 **各タイプの刃型をOタイプに変換可能なアダプタ**
 ●平刃3ピンO TYPEオセアニアコンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換できます。

注意

- ・電圧は変換しません。
- ・産業用途でのご使用はできません。


定格	AC250V-10A
材質	ポリカーボネート
重量	40g

1個単位


型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~
MIS-ADOALL	693	574	495	445

在庫品

RoHS

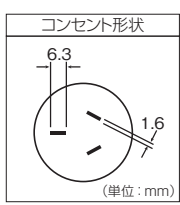

B3・BF・SE・Oタイプ⇄Aタイプ

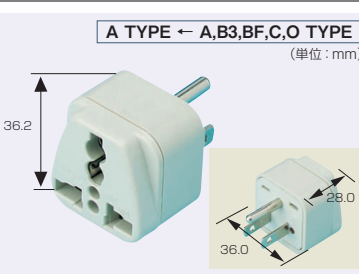

ココが特長 **各タイプの刃型をAタイプに変換可能なアダプタ**
 ●日本やアメリカ用のA TYPEコンセントに幅広い種類のプラグを差し込むことができます。

注意

- ・電圧は変換しません。
- ・産業用途でのご使用はできません。
- ・規格未取得につき一般家庭ではご使用にならないでください。


定格	AC250V-10A
材質	ポリカーボネート
重量	34g

1個単位

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~
MIS-ADALL	1,188	990	920	831

在庫品

 RoHS



●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。