

仮設用コンセント(2ヶ口)

RoHS



納期

ココが特長 仮設に便利なコンセントです

基本仕様 定格: 15A-AC125V
適用電線: 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)φ1.6mm、φ2mm単線



注文例

1個から注文OK!


出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品

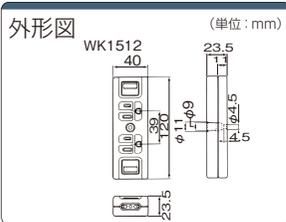

電線むきしろ

 


型式	基準単価	スライド単価	
	1~9個	10~49個	50~99個
WK1512K	¥490	¥470	¥430

型式
WK1512K

使用方法

取付け方

1. 前面電線は必ず
鉤付フル端子採用
電線を差込むだけで
確実に結線。はずし鉤
を押すだけで解除が
でき、結線・解除のス
ピードアップ

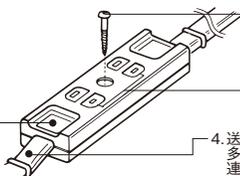

2. 器具取り付けネジ1本
器具固定用ビス穴を器具中央部に設置
器具取り付けから取りはずしを簡単
に行えるネジ1本固定式

3. コンセントロピッチ39mm

4. 送り端子付(フル端子)
多数個設置の場合でも端子で
連結配線が容易。

接地防水コンセント

RoHS



納期

ココが特長 多様な電源用途にお使いいただけます
● 抜け止め式、アースターミナル付きの防水コンセントです。



注文例

型式
WK4102K

ソケット形状



型式	基準単価	スライド単価	
	1~9個	10~49個	50~99個
WK4102K	¥1,170	¥1,110	¥1,000

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品

特長

● 差し込み口のみえるカバー採用でプラグの挿入性アップ。
カバー部の透明化と受口面の適度な角度付けにより、
プラグの挿入がしやすくなっています。
● コンセントは回転抜け止め機能付、
しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。



● 電線挿入開口部が
大きく電線が接続
しやすくなってい
ます。



● アース端子部の
ツマミが大きく
握り易くなっ
ています。



2P、接地2P兼用プラグ

RoHS



納期

ココが特長 2P、接地2Pのコンセントに対応可能

● 2Pと接地2Pのどちらのコンセントにも対応可能です。
通常は2P+接地ですが2Pで使用する場合はアースピンがプラグ側
に折り込めます。

基本仕様 定格 15A-AC125V
適用電線サイズ 1.25~2mm²(MAX12.6φ迄)
アース線長さ 170mm



注文例

型式
MX261

先端プラグ



型式	基準単価	スライド単価	
	1~9個	10~49個	50~99個
MX261	¥1,080	¥1,020	¥940

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品

取付方法



コンセントの下側
から刃受穴をねら
ってプラグを傾
けます。



刃受穴部にプラグ
の刃を合わせま
す。自然にアース
ピンが倒れます。



刃受穴部にわずか
に入ったらプラグ
を水平にして差
込みます。



アースグリップはコン
セントのアースターミ
ナル・アース端子に必
ず接続して下さい。

