

**EMI対策 アルミダイキャストフード**

RoHS

EMI対策 2D CAD

Delivery 納期



ロングスクリュータイプ  
DB-C4-J11-F

ショートスクリュータイプ  
DE-C4-J6

**ココが特長**

**アルミ製で堅牢かつ軽量のDsubフード**

- フード本体がアルミ製のダイキャストなので堅牢かつ軽量のフードです。
- ニッケルメッキを施してある上、2枚のフードの合わせ溝に独自の段差を設けコネクタフランジを確実にカバーするためEMI対策に優れています。



ご注意

- ・フード対フード中継用のロック金具角型タイプ(○3036ページ)はこのフードにはご使用いただけません。中継する場合は六角タイプをお使いください。
- ・このフードは次のコネクタには使用できません。  
EMI圧接Dsub (○3021ページ)  
高電流Dsub (○3024ページ)

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例



型式	
DE-C4-J6	

**外形図**

(単位: mm)

◆ショートスクリュータイプ

◆ロングスクリュータイプ

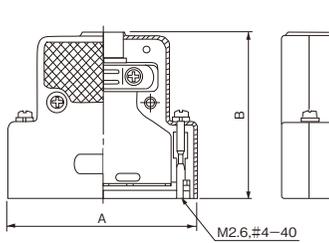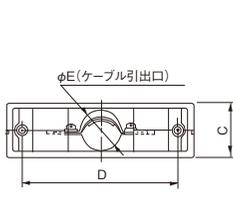

芯数	A±0.5	B±0.5	C±0.5	D±0.13	φE±0.5
9(15)	34.70	39	16	24.99	7
15(26)	43.00	46	16	33.32	10
25(44)	57.00	49	16	47.04	11.5
37(62)	73.00	55	16	63.50	13
50(78)	71.00	55	19	61.10	13



型式	芯数	スクリュータイプ	基準単価	スライド単価	重量 (g)	
			1~9個	10~49個 50~99個		
DE-C4-J6	9(15)	M2.6 ショート	¥853	¥727	¥688	31.40
DA-C4-J10	15(26)		¥1,028	¥882	¥824	41.60
DB-C4-J11	25(44)		¥960	¥824	¥776	56.00
DC-C4-J12	37(62)		¥1,018	¥873	¥814	63.40
DD-C4-J13	50(78)		¥1,076	¥921	¥863	82.10
DE-C4-J6-S1	9(15)	#4-40 ショート	¥853	¥727	¥688	31.40
DA-C4-J10-S1	15(26)		¥1,028	¥882	¥824	41.40
DB-C4-J11-S1	25(44)		¥960	¥824	¥776	54.50
DC-C4-J12-S1	37(62)		¥1,018	¥873	¥814	63.60
DD-C4-J13-S1	50(78)		¥1,076	¥921	¥863	83.60
DE-C4-J6-F	9(15)	M2.6 ロング	¥1,125	¥960	¥902	37.60
DA-C4-J10-F	15(26)		¥1,309	¥1,115	¥1,047	44.60
DB-C4-J11-F	25(44)		¥1,241	¥1,057	¥999	61.60
DC-C4-J12-F	37(62)		¥1,290	¥1,105	¥1,037	69.70
DD-C4-J13-F	50(78)		¥1,358	¥1,154	¥1,086	89.40
DE-C4-J6-F1	9(15)	#4-40 ロング	¥1,125	¥960	¥902	37.60
DA-C4-J10-F1	15(26)		¥1,309	¥1,115	¥1,047	44.40
DB-C4-J11-F1	25(44)		¥1,241	¥1,057	¥999	61.60
DC-C4-J12-F1	37(62)		¥1,290	¥1,105	¥1,037	69.70
DD-C4-J13-F1	50(78)		¥1,358	¥1,154	¥1,086	89.40

**材料・仕上**

項目	材料	仕上
フード	アルミダイキャスト	ニッケルメッキ
結合固定ネジ	鋼	ニッケルメッキ

**合わせ溝の段差加工**



※独自の段差をフードの合わせ溝に設け、コネクタのフランジを確実にカバーします。

関連商品

○3036ページ



中継用ロック金具 (六角型のみ)

○3037ページ



ジエンダーチェンジャ

コネクタ

角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284 ハーフピッチコネクタ

PCR ハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy dutyコネクタ

ミス防水コネクタ

Han防水コネクタ