



圧着タイプ用メスコンタクト

RoHS



MIL UL 圧着 金メッキ



ココが特長

AWG20が使えるMILコネクタコンタクト

- 圧着メスコネクタに組み込む専用コンタクトです。
- 適用電線はAWG20～AWG28までのパラ線を使用します。
- ULNo.E52653



・結線作業は専用圧着工具をご使用ください。

1パックから注文OK!

出荷日

1～10パック	翌日(当日)
11パック～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式
HIF3-2022SC

1パック 100個入

仕様


型式	適用電線	材料	仕様	専用圧着工具	重量g	型式	適用電線サイズ	基準単価	スライド単価
HIF3-2022SC	AWG20～22	全面金メッキパラ端子	HIF3-TA2022HC	O.1以下	HIF3-2022SC	AWG20～22, 0.5mm ² ～0.3mm ²	¥1,633	¥1,386	¥1,287
HIF3-2226SCA	AWG22～26	リン青銅	HIF3-T2226HC	O.1以下	HIF3-2226SCA	AWG22～26, 0.3mm ² ～0.15mm ²	¥1,633	¥1,386	¥1,287
HIF3-2428SCA	AWG24～28	部分金メッキパラ端子	HIF3-TA2428HC	O.1以下	HIF3-2428SCA	AWG24～28, 0.2mm ² ～0.08mm ²	¥1,633	¥1,386	¥1,287

販売：ミスミ／製造元：ヒロセ電機(株)


外形図

圧着ソケットコンタクト

(単位：mm)

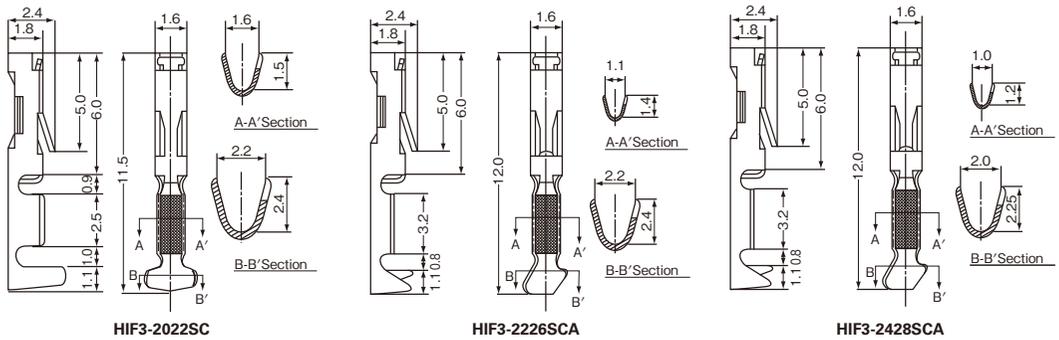

圧着メスコンタクト専用工具

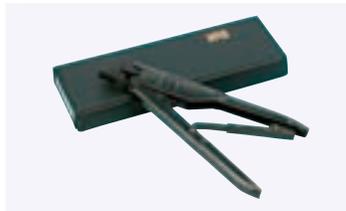

ココが特長

MILコネクタ圧着を確実にできます。

- HIF3B圧着タイプコネクタのメスコンタクトを圧着することのできる専用手動圧着工具です。
- コンパクトなサイズのため持ち運びができ、移動先での作業などに適しています。



- ・HIF3のコンタクトのみ圧着可能です。他社製品には使用しないでください。
- ・専用工具を使わずペンチなどで加工することはさけてください。断線や抜けを起こす恐れがあります。



Example 使用方法



電線をコンタクトの奥に突きあたるまで挿し込んで工具が解除するまで閉じてください。

解除された工具から電線とコンタクトを抜いて完成です。あとはコネクタの後部より挿し込んでください。



1Tから注文OK!

出荷日

1～3T	翌日(当日)
4T～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order 注文例
型式
HIF3-TA2022HC



型式	適合コンタクト	基準単価	重量(g)
HIF3-TA2022HC	HIF3-2022SC	¥70,537	497
HIF3-T2226HC	HIF3-2226SCA	¥39,194	539
HIF3-TA2428HC	HIF3-2428SCA	¥70,537	497

販売：ミスミ／製造元：ヒロセ電機(株)