



## XG5Mコネクタ用圧接コネクタフード

RoHS

省スペース



1個から注文OK!

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品



### XG5M専用コネクタフード

●圧接メスコネクタの20芯から60芯用のフードです。ケーブル引出し口は付属のケーブルバンドで固定するので、止めネジや工具が不要です。ケーブルバンドはフード1セットにつき1本付属されています。




・ケーブル引出し口は20芯~30芯はストレート方向、34芯~60芯はアングル方向です。  
・64芯用は製造されておりません。必要な場合は下のセミカバー~64芯用を2枚お使いください。

### M材料・仕上


項目	材料	色
フード	ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)	黒
ケーブルバンド	ポリアミド樹脂(UL94V-0)	自然色

### 外形図

◆ストレート (20~30芯)

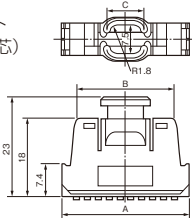

◆アングル (34~60芯)

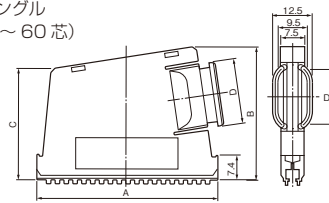

(単位: mm)



型式

XG5S-2012

型式	芯数	ケーブル引出し口方向	標準単価			寸法(mm)			重量 g	
			1~9個	10~24個	25~99個	A	B	C		D
XG5S-2012	20	ストレート	¥148	¥103	¥89	30.0	23.8	8.8	—	3.2
XG5S-2612	26		¥158	¥128	¥94	37.6	31.4	11.4	—	4.0
XG5S-3012	30		¥168	¥133	¥99	42.7	36.5	15.1	—	4.5
XG5S-3422	34	アングル	¥188	¥148	¥113	47.7	38.7	32.0	14.6	8.6
XG5S-4022	40		¥188	¥148	¥113	55.4	40.7	34.0	16.6	11.3
XG5S-5022	50		¥198	¥158	¥118	68.1	44.1	39.4	20.0	15.6
XG5S-6022	60		¥198	¥158	¥118	80.8	47.4	42.8	23.4	20.0

## XG5Mコネクタ用セミカバー

RoHS

省スペース



1個から注文OK!

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品



### XG5M専用コネクタ簡易フード

●圧接メスコネクタのケーブル圧接部を保護する省スペースの簡易カバーです。



材料: ガラス入りポリアミド樹脂 (UL94V-0)  
色: 黒




・1個のコネクタを保護するのに2個のセミカバーが必要です。



Example 使用方法

セットイメージ

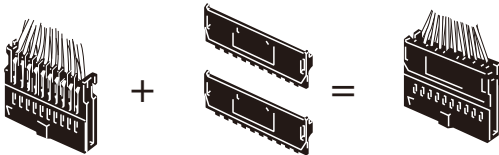


型式

XG5S-1001



### 外形図

(単位: mm)

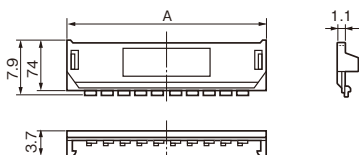

型式	コネクタ芯数	標準単価			寸法(mm)	重量 g
		1~9個	10~24個	25~99個		
XG5S-0501	10	¥49	¥39	¥24	17.3	0.2
XG5S-0701	14	¥49	¥39	¥24	22.3	0.3
XG5S-0801	16	¥49	¥39	¥24	24.9	0.3
XG5S-1001	20	¥54	¥44	¥29	30.0	0.4
XG5S-1301	26	¥54	¥44	¥29	37.6	0.4
XG5S-1501	30	¥54	¥44	¥29	42.7	0.5
XG5S-1701	34	¥54	¥44	¥29	47.7	0.5
XG5S-2001	40	¥59	¥49	¥34	55.4	0.6
XG5S-2501	50	¥59	¥49	¥34	68.1	0.8
XG5S-3001	60	¥59	¥49	¥34	80.8	0.9
XG5S-3201	64	¥64	¥54	¥39	85.8	1.0

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284 ハーフピッチコネクタ

PCR ハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy dutyコネクタ

ミス防水コネクタ

Han防水コネクタ