



中継用圧接オスコネクタ

RoHS

ストレインリリーフ



オス
HIF3BA-40PD-2.54R-MC

MIL UL 圧接 金メッキ レバーロック



1個から注文OK!

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



型式

HIF3BD-10PD-2.54R-MC

ココが特長

オムロン・キーエンスPLCの中継コネクタ

●MIL規格コネクタ(HIF3Bコネクタ)との中継接続を行うことのできる1.27mmピッチフラットケーブル一括圧接タイプのコネクタです。

●結合後のロック機構が付いているため、多少の引張力が加わっても抜け落ちることがありません。

●ULNo.E52653

定格電流: 1A 定格電圧: AC200V

適応電線サイズ: AWG28または0.08mm²、1.27mmピッチフラットケーブル(●4743ページ)、融着ケーブル(●4721ページ)


基本仕様

特性や材質は ●3039ページ



・50芯以上はガイドを受ける極性スロットが中央1個のものと左右、両方に付いているものと分かれますのでご注意ください。
・バイス(万力)や簡易工具(●6307ページ)はコネクタのレバーが干渉するため使えません。

外形図

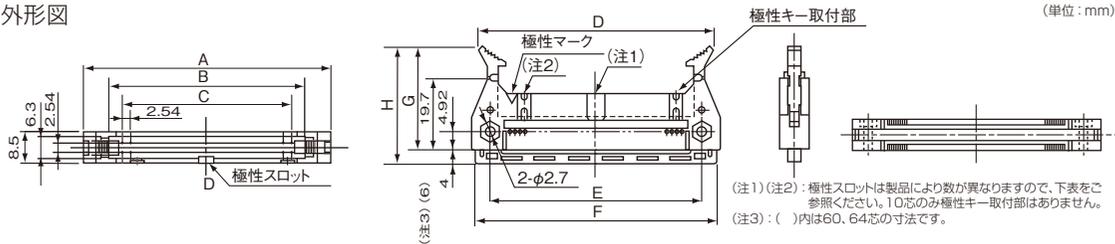

型式	芯数	A	B	C	D	E	F	G	H	極性スロット(注1)
HIF3BD-10PD-2.54R-MC	10	31.98	17.48	10.16	28.14 最大51.1	21.88	30.13	29.2	33.2	中央1つ
HIF3BA-16PD-2.54R-MC	16	39.6	25.1	17.78	35.74 最大58.7	29.5	37.75			
HIF3BA-20PD-2.54R-MC	20	44.68	30.18	22.86	40.84 最大63.8	34.58	42.83			
HIF3BA-26PD-2.54R-MC	26	52.3	37.8	30.48	48.44 最大71.4	42.2	50.45			
HIF3BA-30PD-2.54R-MC	30	57.38	42.88	35.56	53.54 最大76.5	47.28	55.53			
HIF3BA-34PD-2.54R-MC	34	62.46	47.96	40.64	58.64 最大81.6	52.36	60.61			
HIF3BA-40PD-2.54R-MC	40	70.08	55.58	48.26	66.24 最大89.2	59.98	68.23			
HIF3BA-50PD-2.54R-MC	50	82.78	68.28	60.96	78.94 最大101.9	72.68	80.93			
HIF3BA-60PD-2.54R-MC	60	95.48	80.98	73.66	91.64 最大114.6	85.38	93.63			
HIF3BA-64PD-2.54R-MC	64	100.56	86.06	78.74	96.74 最大119.7	90.46	98.71			
HIF3BB-50PD-2.54R-MC	50							35.2	左右各1つ	
HIF3BB-60PD-2.54R-MC	60								中央1つ	
HIF3BA-60PD-2.54R-MC	60								左右各1つ	
HIF3BA-64PD-2.54R-MC	64								左右各1つ	
HIF3BB-64PD-2.54R-MC	64								中央1つ	



型式	芯数	基準単価	スライド単価		重量 g
		1~9個	10~24個	25~99個	
HIF3BD-10PD-2.54R-MC	10	¥643	¥544	¥514	6.0
HIF3BA-16PD-2.54R-MC	16	¥663	¥564	¥534	6.6
HIF3BA-20PD-2.54R-MC	20	¥752	¥643	¥603	7.3
HIF3BA-26PD-2.54R-MC	26	¥821	¥702	¥653	9.0
HIF3BA-30PD-2.54R-MC	30	¥851	¥722	¥683	9.0
HIF3BA-34PD-2.54R-MC	34	¥920	¥782	¥732	10.0
HIF3BA-40PD-2.54R-MC	40	¥1,009	¥861	¥811	11.0
HIF3BA-50PD-2.54R-MC	50	¥1,089	¥930	¥871	12.8
HIF3BB-50PD-2.54R-MC	50	¥1,089	¥930	¥871	13.0
HIF3BA-60PD-2.54R-MC	60	¥1,207	¥1,029	¥970	15.5
HIF3BB-60PD-2.54R-MC	60	¥1,207	¥1,029	¥970	15.0
HIF3BA-64PD-2.54R-MC	64	¥1,306	¥1,108	¥1,049	16.9
HIF3BB-64PD-2.54R-MC	64	¥1,306	¥1,108	¥1,049	16.9

コネクタ
角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284
ハーフピッチコネクタ
PCR
ハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy duty
コネクタ

ミスミ防水
コネクタ

Han防水
コネクタ