

基板アングルオスコネクタ(レバー型)

RoHS



オス
HIF3BA-20PA-2.54DS71

新ベース UL MIL ハンダ 金メッキ レバーロック 信号用 2D CAD



Delivery
納期

ココが
特長

オムロン・キーエンスPLCに使用するコネクタ

- 基板に水平に取り付けることのできる90°角度付きのコネクタです。スペースの少ないところでの基板設置に適しています。
- 基板取付穴ピッチが2.54mmピッチのため、市販のユニバーサル基板などにも取り付けができる汎用性豊かな基板用コネクタです。
- 結合時のロック機構があるため、コネクタを確実に固定することができます。
- ULNo.E52653

基本仕様

定格電流：1A
 定格電圧：AC200V
 特性や材質は **Q3039ページ**



ご注意

- ・50、60、64芯は極性スロット位置の違いでタイプが2種類あるのでご注意ください。
- ・コンタクトはピンタイプのみになります。




Order
注文例

型式

HIF3BD-10PA-2.54DS71

外形図

(単位：mm)

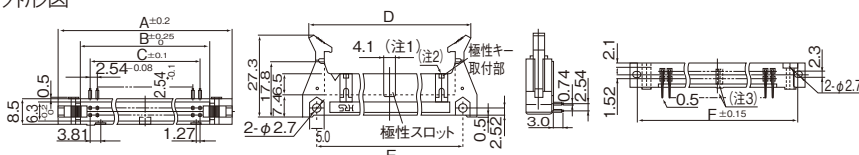


(注1)(注2)極性スロット、極性キー取付部は製品により数異なりますので、下表を参照ください。
 (注3)スペーサー部は極数により右に移動します。

型式	芯数	A	B	C	D	E	F	極性スロット(注1)	極性キー取付部(注2)
HIF3BD-10PA-2.54DS71	10	32.0	17.5	10.16	28.14 最大51.1	21.8	27.9	中央1つ	なし
HIF3BA-14PA-2.54DS71	14	37.1	22.6	15.24	33.24 最大56.2	26.9	33.0		右側1つ
HIF3BA-16PA-2.54DS71	16	39.6	25.1	17.78	35.74 最大58.7	29.5	35.5		左右各1つ
HIF3BA-20PA-2.54DS71	20	44.7	30.2	22.86	40.84 最大63.8	34.5	40.6		
HIF3BA-26PA-2.54DS71	26	52.3	37.8	30.48	48.44 最大71.4	42.2	48.3		
HIF3BA-30PA-2.54DS71	30	57.4	42.9	35.56	53.54 最大76.5	47.2	53.3		
HIF3BA-34PA-2.54DS71	34	62.5	48.0	40.64	58.64 最大81.6	52.3	58.4		
HIF3BA-40PA-2.54DS71	40	70.1	55.6	48.26	66.24 最大89.2	59.9	66.0		
HIF3BA-50PA-2.54DS71	50	82.8	68.3	60.96	78.94 最大101.9	72.6	78.7	左右各1つ	左右各1つ
HIF3BB-50PA-2.54DS71	50	82.8	68.3	60.96	78.94 最大101.9	72.6	78.7	中央1つ	
HIF3BA-60PA-2.54DS71	60	95.5	81.0	73.66	91.64 最大114.6	85.3	91.4	左右各1つ	
HIF3BB-60PA-2.54DS71	60	95.5	81.0	73.66	91.64 最大114.6	85.3	91.4	中央1つ	
HIF3BA-64PA-2.54DS71	64	100.6	86.1	78.74	96.74 最大119.7	90.4	96.5	左右各1つ	
HIF3BB-64PA-2.54DS71	64	100.6	86.1	78.74	96.74 最大119.7	90.4	96.5	中央1つ	

プリント基板寸法図

(単位：mm)

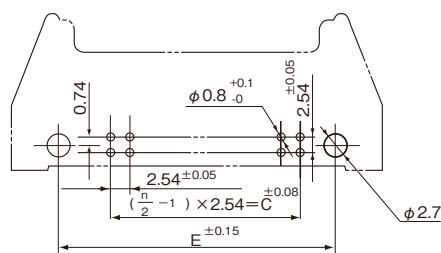

n=総芯数



型式	芯数	基準単価	スライド単価		重量(g)
		1~9個	10~24個	25~99個	
HIF3BD-10PA-2.54DS71	10	¥128	¥106	¥90	4.5
HIF3BA-14PA-2.54DS71	14	¥178	¥151	¥124	5.2
HIF3BA-16PA-2.54DS71	16	¥148	¥124	¥105	5.4
HIF3BA-20PA-2.54DS71	20	¥158	¥133	¥110	6.0
HIF3BA-26PA-2.54DS71	26	¥168	¥142	¥120	7.0
HIF3BA-30PA-2.54DS71	30	¥178	¥151	¥125	8.0
HIF3BA-34PA-2.54DS71	34	¥198	¥169	¥140	8.3
HIF3BA-40PA-2.54DS71	40	¥208	¥178	¥150	9.2
HIF3BA-50PA-2.54DS71	50	¥237	¥196	¥170	10.6
HIF3BB-50PA-2.54DS71	50	¥237	¥196	¥170	10.7
HIF3BA-60PA-2.54DS71	60	¥277	¥231	¥195	12.0
HIF3BB-60PA-2.54DS71	60	¥277	¥231	¥195	12.4
HIF3BA-64PA-2.54DS71	64	¥346	¥294	¥245	13.0
HIF3BB-64PA-2.54DS71	64	¥346	¥294	¥245	13.3