


# PCRハーフピッチコネクタ

## 圧接式オスコネクタ / パネルマウントタイプ

RoHS

オス  
PCR-E50PMA+

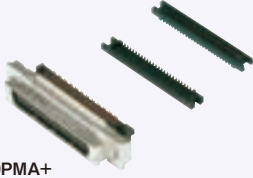

圧接 金メッキ



ココが特長

### ハーフピッチPCRパネル取付コネクタ

●バラ線一括圧接方式のパネル取付用コネクタです。

基本仕様

定格電流：1A 定格電圧：AC250V  
適応電線サイズ：AWG28・30または0.08mm<sup>2</sup>バラ線 (O4348、O4352ページ)  
(フラットケーブル不可)

特性や材質はO3079ページ

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積


当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

外形図

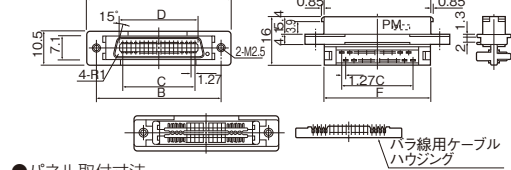

●パネル取付寸法

 

(単位：mm)

型式	芯数	A	B	C	D	E	F	G	H
PCR-E20PMA+	20	33.40	27.40	11.43	13.20	21.60	21.65	27.4	23.7
PCR-E28PMA+	28	38.48	32.48	16.51	18.28	26.68	26.7	32.5	28.8
PCR-E36PMA+	36	43.56	37.56	21.59	23.36	31.76	31.8	37.6	33.9
PCR-E50PMA+	50	52.45	46.45	30.48	32.25	40.65	40.7	46.5	42.8
PCR-E68PMA+	68	63.88	57.88	41.91	43.68	52.08	52.1	57.9	54.2
PCR-E96PMA+	96	81.66	75.66	59.69	61.46	69.86	69.9	75.69	72.0

※パネルへは後面より取り付けてください。



ご注意

- ・結合相手は次のものになります。PCRコネクタ(ハンダコネクタ)：O3080ページ PCRコネクタ(圧接コネクタ)：O3080ページ
- ・※他社の製品とは互換性はありません。
- ・圧接作業はメーカー指定の専用工具で行ってください。
- ・オスコネクタはパネルマウントタイプのみ製造されております。



型式	芯数	基準単価			重量 g
		1~49個	50~74個	75~99個	
PCR-E20PMA+	20	¥742	¥586	¥564	9.0
PCR-E28PMA+	28	¥871	¥678	¥655	10.3
PCR-E36PMA+	36	¥846	¥668	¥642	11.5
PCR-E50PMA+	50	¥1,371	¥1,067	¥1,032	13.8
PCR-E68PMA+	68	¥1,089	¥860	¥827	16.6
PCR-E96PMA+	96	¥1,440	¥1,137	¥1,093	20.6

販売：ミスミ / 製造元：本多通信工業(株)



Order 注文例

型式  
PCR-E20PMA+

## PCRコネクタフード

RoHS



PCS-E50LA

ココが特長

### ハーフピッチPCR対応フード

- 全体が亜鉛ダイキャスト製のため、耐衝撃性に優れており、またEMI対策としても優れた性能を発揮します。
- 金属バネロックによる固定方式のため、着脱は簡単でありながらコネクタの固定は確実に行うことができます。



ご注意

- ・圧接パネルマウントコネクタのPCR-E\*\*PMAシリーズ(上記)には使用できません。
- ・フードの型式はPCRでなくPCSシリーズになります。ご注意ください。



1個から注文OK!

出荷日


1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

外形図

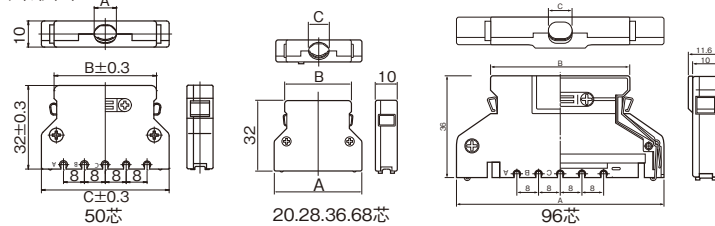

●適合ケーブル仕上外径

芯数	仕上外径
20	7.5
28	8.5
36	9
50	8.4
68	8.9
96	10.7



型式	芯数	基準単価			重量 g
		1~29個	30~79個	80~99個	
PCS-E20LB	20	¥549	¥433	¥416	21.9
PCS-E28LB	28	¥579	¥457	¥439	23.9
PCS-E36LA	36	¥603	¥476	¥458	27.2
PCS-E50LPA	50	¥633	¥499	¥481	32.7
PCS-E68LA	68	¥693	¥547	¥526	39.5
PCS-E96LKPA	96	¥831	¥656	¥631	50.1

販売：ミスミ / 製造元：本多通信工業(株)



Order 注文例

型式  
PCS-E20LB