

Q型コネクタ(圧着結線)

RoHS

UL CSA VDE 圧着端子 銀メッキ レバーロック 耐水 電源用 信号用 2D CAD



ココが  
特長

Han防水Q型コネクタ

- A型コネクタを省スペースにしたコネクタです。
- A型芯数：Q型芯数=3芯：6芯、3芯：7芯、3芯：12芯が同サイズになります。
- 信頼性、作業時間短縮が可能な圧着結線です。
- ULNo.235076

基本仕様

定格電流：16A(5芯)、10A(7、12芯)  
 定格電流：5芯のみAC230/400V(VDE)、5芯以外AC400V、全品AC600V(UL、CSA)  
 適応電線サイズ：AWG26~AWG14、または0.14mm<sup>2</sup>~2.5mm<sup>2</sup>  
 特性や材質は**Q3108ページ**

注意

- ・ケーブル接続は圧着式となります。別途専用工具(**Q3130ページ**)と専用コンタクト(**Q3131ページ**)が必要となります。
- ・コンタクトは、Eコンタクト(5芯)、Dコンタクト(7芯、12芯)になります。
- ・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入下さい。( **Q3119ページ** )



Order  
注文例

在庫品  
型式  
**0912-005-3001**

1個から注文OK!

出荷日


1~19日 翌日(当日)

20日~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

外形図およびコンタクト配列図

(単位：mm)

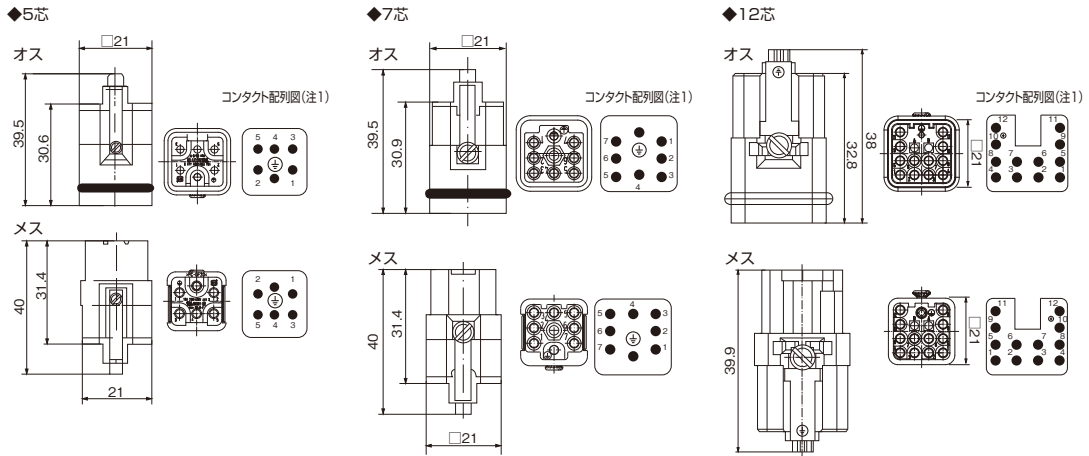

パネル直取り付けはできません。

(注1)コンタクト配列図は電線接続面から見た図です。



型式	単体芯数	タイプ	適合コンタクト ( <b>Q3131ページ</b> )	適合フード	基準単価			重量 (g)
					1~4個	5~29個	30個~	
<b>0912-005-3001</b>	5	オス (ピン用)	Eコンタクト	A型	¥970	¥841	¥801	13.2
<b>0912-007-3001</b>	7		Dコンタクト		¥1,069	¥930	¥881	13.9
<b>0912-012-3001</b>	12		Dコンタクト		¥1,366	¥1,188	¥1,128	13.6
<b>0912-005-3101</b>	5	メス (ソケット)	Eコンタクト		¥1,040	¥910	¥871	14.3
<b>0912-007-3101</b>	7		Dコンタクト		¥1,188	¥1,033	¥980	14.3
<b>0912-012-3101</b>	12		Dコンタクト		¥1,366	¥1,188	¥1,128	14.7

関連商品

**Q3123ページ**



**Q3131ページ**



コネクタ

角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタ

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ

ミスミ防水  
コネクタ

Han防水  
コネクタ