



DD型コネクタ(圧着結線)

RoHS

- CE対応
- CSA
- UL
- 圧着
- 銀メッキ
- 差し込み
- 信号用
- 電源用
- 盤内配線
- 盤間接続
- 2D CAD



1個から注文OK!

出荷日

1~19個 翌日(当日)

20個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

コネクタの特長

Han防水DD型コネクタ

●Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。

●UL No. E235076

定格電流：10A以下

定格電圧：※AC250V(VDE)、AC250V(UL)、AC300V(CSA)

適応電線サイズ：AWG14~AWG26、または2.5mm²~0.14mm²

特性や材質は **03108ページ**

※Han-DDシリーズはコンタクトの配列方法によって高電圧対応が可能です。(03110ページ)

・ケーブルの接続は圧着式となります。別途専用工具(03130ページ)と専用コンタクト(03131ページ)が必要となります。

・コンタクトはDコンタクトになります。

・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。(03119ページ~)

・コネクタは台座を付けずパネルに直接取付ができますが、そのときは防水性能はなくなります。

基本仕様




注文例

型式

0916-024-3001


外形図およびコンタクト配列図

◆24芯

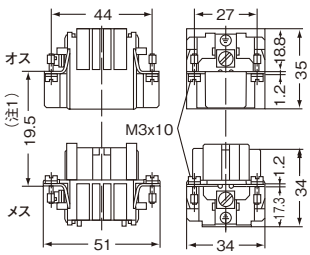


パネル直取り付け用穴寸法(注3)


コンタクト配列図(注2)

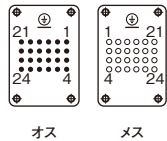

オス メス

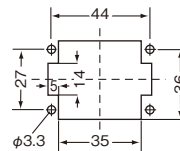


◆42芯

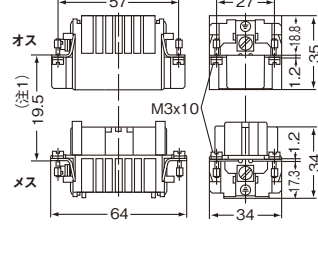


パネル直取り付け用穴寸法(注3)


コンタクト配列図(注2)

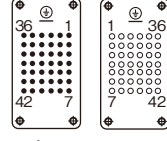

オス メス

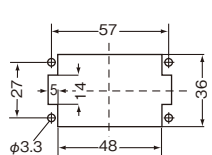


◆72芯

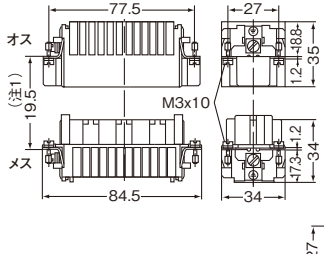


パネル直取り付け用穴寸法(注3)


コンタクト配列図(注2)

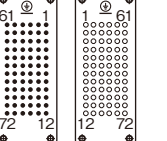

オス メス

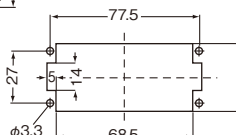


◆108芯

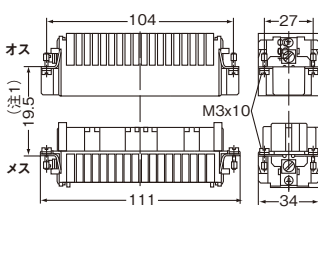


パネル直取り付け用穴寸法(注3)

コンタクト配列図(注2)

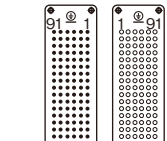

オス メス

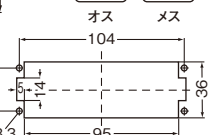

(注1) 接触保証距離は最大21mmです。(注2) コンタクト配列図は電線接続面から見た図です。
(注3) パネル直取り付け時のパネル厚は2.1mm以下。また取付はパネル前面より取付けてください。



型式	単体芯数	タイプ	適合コンタクト (03131ページ)	適合フード(注)	標準単価			重量 g		
					1~4個	5~29個	30個~			
0916-024-3001	24	オス (ピン用)	Dコンタクト	E型 03119ページ~	¥1,722	¥1,514	¥1,450	42.0		
0916-042-3001	42				¥1,999	¥1,772	¥1,663	48.0		
0916-072-3001	72				¥2,267	¥1,930	¥1,811	59.0		
0916-108-3001	108				¥2,554	¥2,168	¥2,039	75.9		
0916-024-3101	24	メス (ソケット)			Dコンタクト	E型 03119ページ~	¥1,920	¥1,692	¥1,603	42.6
0916-042-3101	42						¥1,999	¥1,772	¥1,663	51.0
0916-072-3101	72						¥2,267	¥2,158	¥1,811	64.0
0916-108-3101	108						¥2,544	¥2,415	¥2,039	84.4

(注) フードは大きく分けるとE型とA型とに分れます。ご選定の際は適合の型よりお選びください。

コネクタ

角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284ハーフィッチコネクタ

PCRハーフィッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy dutyコネクタ

ミスミ防水コネクタ

Han防水コネクタ