

1レバー式フード(ストレート)

RoHS

ストレートタイプ
フード
(1レバー式)



0920-003-1440

ココが
特長

1レバー式ストレートフード

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできるケーブル縦引き出し型の防水コネクタフードです。
- 相手側コネクタとの着脱を台座側の1本のレバー操作で行えるため、装着や取り外しが簡単に行えます。
- 結合相手は1レバー方式のパネル用台座(03119ページ)と中継用フード(03127ページ)と中継用台座(03121ページ)の3種類になります。
- 防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。(03129ページ)
- 0920-003-0420はプラスチック、0920-003-1440はアルミダイキャストになります。



ご注意

CE対応 レバー
ロック



1個から注文OK!

出荷日

1~19個	翌日(当日)
20個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例


型式	
0930-006-1441	

組み合わせ表

型式	適合 フード タイプ	寸法図	PGネジ サイズ	適合コネクタ芯数						a	b	c	d
				Han-E型 (03113)	Han-EE型 (03114)	Han-A型 (03115)	Han-Q型 (03116)	Han-D型 (03117)	Han-DD型 (03118)				
0930-006-1441	E型	A	16	6	10	-	-	-	24	60	43	40	-
0930-010-1441		A	16	10	18	-	-	-	42	73	43	45	-
0930-010-0443		B	29	10	18	-	-	-	42	73	43	75	-
0930-016-1440		A	21	16	32	-	-	40	72	93.5	45	45	-
0930-016-0441		C	29	16	32	-	-	40	72	93.5	45	76	-
0930-024-0440		C	21	24	46	-	-	64	108	120	45	76	-
0930-024-0441		C	29	24	46	-	-	64	108	120	45	76	-
0930-048-0440		D	29	48	-	-	-	128	-	132	90	98	10.5
0930-048-0441		D	36	48	-	-	-	128	-	132	90	98	10.5
0920-003-0420		A型	E	11	-	-	3	5,7,12	7	-	26.5	26.5	56.2
0920-003-1440	E		11	-	-	3	5,7,12	-	-	27	28	60	-
0920-010-0440	F		16	-	-	10	-	15	-	63	36	67.5	-
0920-016-0441	F		21	-	-	16	-	25	-	79.5	36	70.5	-

外形図およびコンタクト配列図

(単位: mm)

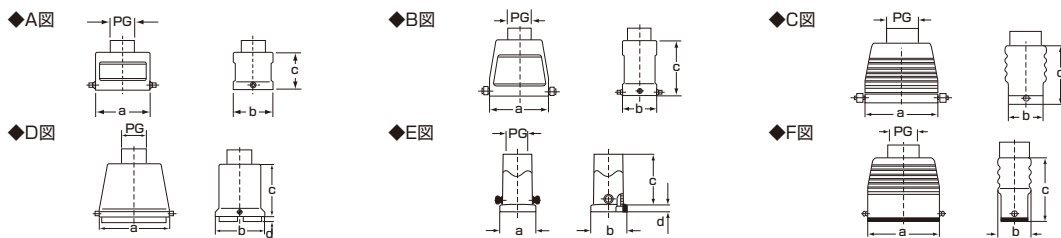

材質: 0920-003-0420は、プラスチック。
0920-003-1440は、アルミダイキャスト。



型式	適合フード タイプ	基準単価			重量 g
		1~4個	5~29個	30個~	
0930-006-1441	E型	¥1,534	¥1,306	¥1,227	104.8
0930-010-1441		¥2,118	¥1,801	¥1,692	129.4
0930-010-0443		¥3,187	¥2,712	¥2,554	199.8
0930-016-1440		¥2,158	¥1,831	¥1,722	154.0
0930-016-0441		¥3,128	¥2,663	¥2,504	206.4
0930-024-0440		¥3,306	¥2,811	¥2,643	271.8
0930-024-0441		¥2,999	¥2,554	¥2,395	249.4
0930-048-0440		¥6,078	¥5,167	¥4,860	734.0
0930-048-0441		¥6,167	¥5,247	¥1,960	743.0
0920-003-0420		A型	¥396	¥336	¥316
0920-003-1440	¥594		¥534	¥514	66.6
0920-010-0440	¥2,138		¥1,930	¥1,871	161.5
0920-016-0441	¥2,326		¥2,079	¥1,861	194.8



結合例



中継用固定台座との結合写真