

価格が値下げした商品です  
**プライスダウン**

**2レバー式フード(中継用)**

**RoHS** 中継用フード(2レバー式)



**ココが特長**

**2レバー式中継フード**

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込み中継用として使用する防水型のフードです。
- 相手側コネクタとの着脱を2本のレバー操作で行えるため、固定後の結合が安定的です。



ご注意

- ・結合相手は2レバー方式のケーブル取付型フード(03124, 3126ページ)になります。
- ・防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。(03129ページ)

CE対応 レバーロック



Delivery 納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~19個 **翌日**(当日)

20個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例


型式  
**0930-010-1731**

**組み合わせ表**

型式	適合フードタイプ	寸法図	PGネジサイズ	適合コネクタ芯数						a	b	c	d	e
				Han-E型 (03113)	Han-EE型 (03114)	Han-A型 (03115)	Han-Q型 (03116)	Han-D型 (03117)	Han-DD型 (03118)					
0930-010-1731	E型	A	16	10	18	-	-	-	42	73	43	58	47.5	22
0930-016-1730			21	16	32	-	-	40	72	93.5	43	58	47.5	22
0930-024-1731			29	24	46	-	-	64	108	120	43	58	57.5	22

**外形図**

◆A図

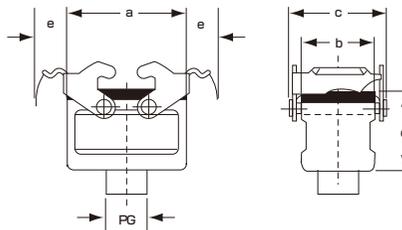

(単位: mm)



型式	フードタイプ	標準単価		スライド単価		重量 g
		1~4個	5~29個	30個~		
0930-010-1731	E型	¥2,791	¥2,376	¥2,237	169.8	
0930-016-1730		¥2,970	¥2,524	¥2,376	195.2	
0930-024-1731		¥3,247	¥2,790	¥2,593	241.4	

**結合例**



アングル型フードと結合時の写真

**誤挿入防止キー**

**RoHS**



**ココが特長**

**Han防水専用誤挿入防止キー**

- このキーをオス側コネクタとメス側コネクタの結合面へ取付けることにより、決まった組合せ以外のコネクタとは結合することができなくなります。



Order 注文例

型式  
**0930-000-9901**



**1パック 4個入**

型式	タイプ	標準単価		重量 g
		1~4/パック	5~29/パック	
0930-000-9901	HanE.A.D.DD用	¥415	¥356	2.8

VDE CE対応



Delivery 納期

**1パックから注文OK!**

**出荷日**

1~10/パック **翌日**(当日)

11/パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

⚠ 1/パック4個入りです。  
ご注意 マイナスドライバーにて締めつけて下さい。

 
**取り付け方**

ドライバで付属のネジとキーを交換します。




**取り付け方**

1個ずつのコネクタを結合させる場合



2つ並べて使うコネクタを結合させる場合

 

※コネクタには決まった向きでしか結合できないようにガイドキーが付いています。よって誤挿入防止キーを取り付けた他のコネクタが向きを変えて結合されてしまうということはありません。例えば2のFと1のMが結合されることはありません。

図中の●印は誤挿入防止キー、○印は標準付属ネジ、Mはオス、Fはメスを示す。

コネクタ

角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284  
ハーフピッチコネクタ

PCR  
ハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ

ミスミ防水  
コネクタ

Han防水  
コネクタ

価格が値下げした商品です  
**プライスダウン**

2012.9

2013.8

3128