

ストレートプラグ

RoHS



メス(ソケット)
R03-PB6F



オス(ピン)
R03-PB6M

ココが
特長

ネジ式嵌合の小型メタルR03コネクタ

●パネル取付レセプタクルタイプと中継アダプタに接続します。

基本仕様

特性や材質は▶3288ページ



・ストレートプラグ同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ 信号用 セラー 2D CAD



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

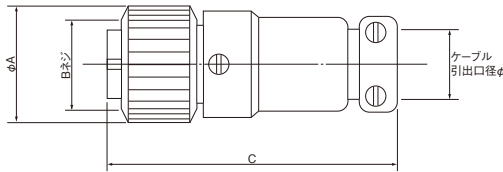

(注)ネジはすべてミリネジになります。

芯数	寸法(mm)				ケーブル引出口径	ケーブル仕上外径
	φA	B(注)	C	ケーブル引出口径		
2,3,5	12.0	M10.5,P=0.75	32.0	φ5.2	φ4.0~5.0	
6,8	15.5	M14.0,P=1	34.0	φ6.2	φ5.0~6.0	
12	20.0	M18.0,P=1	39.0	φ10.5	φ9.3~10.3	



型式	芯数	タイプ	基準単価	スライド単価		重量(g)
			1~29個	30~79個	80~99個	
R03-PB2M	2	オス(ピン)	¥510	¥387	¥354	12.3
R03-PB3M	3		¥519	¥370	¥338	12.5
R03-PB5M	5		¥632	¥455	¥415	13.0
R03-PB6M	6		¥706	¥507	¥463	21.0
R03-PB8M	8		¥702	¥507	¥463	21.0
R03-PB12M	12		¥1,400	¥1,008	¥920	34.0
R03-PB2F	2	メス(ソケット)	¥559	¥401	¥366	12.8
R03-PB3F	3		¥570	¥420	¥384	13.0
R03-PB5F	5		¥634	¥458	¥418	13.4
R03-PB6F	6		¥819	¥587	¥536	21.5
R03-PB8F	8		¥883	¥636	¥581	21.9
R03-PB12F	12		¥1,442	¥1,038	¥948	35.0



Order
注文例

型式

R03-PB2M

中継アダプタ

RoHS



メス(ソケット)
R03-JB6F



オス(ピン)
R03-JB6M

ココが
特長

ケーブルの延長や機器間の中継に最適

●ストレートプラグに接続します。

●最大で直径20mmに12芯という高密度な作りをしております。

基本仕様

特性や材質は▶3288ページ



・中継アダプタ同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ 信号用 セラー 2D CAD



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

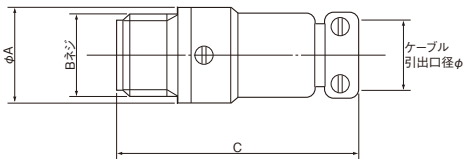

(注)ネジはすべてミリネジになります。

芯数	寸法(mm)				ケーブル引出口径	ケーブル仕上外径
	φA	B(注)	C	ケーブル引出口径		
2,3,5	12.0	M10.5,P=0.75	32.0	φ5.2	φ4.0~5.0	
6,8	15.5	M14.0,P=1	34.0	φ6.2	φ5.0~6.0	
12	20.0	M18.0,P=1	39.0	φ10.5	φ9.3~10.3	



型式	芯数	タイプ	基準単価	スライド単価		重量(g)
			1~29個	30~79個	80~99個	
R03-JB2M	2	オス(ピン)	¥727	¥530	¥484	10.2
R03-JB3M	3		¥785	¥576	¥526	10.4
R03-JB5M	5		¥850	¥611	¥552	10.8
R03-JB6M	6		¥971	¥696	¥630	15.5
R03-JB8M	8		¥1,000	¥730	¥655	15.6
R03-JB12M	12		¥1,694	¥1,214	¥1,098	28.2
R03-JB2F	2	メス(ソケット)	¥825	¥591	¥540	10.7
R03-JB3F	3		¥847	¥607	¥554	10.6
R03-JB5F	5		¥870	¥626	¥571	11.3
R03-JB6F	6		¥1,043	¥742	¥678	16.5
R03-JB8F	8		¥1,135	¥816	¥745	16.4
R03-JB12F	12		¥1,827	¥1,312	¥1,198	29.2



Order
注文例

型式

R03-JB2M