

パネル取付レセプタクル

パネルヘッド型

RoHS



メス(ソケット)
R03-R6F

オス(ピン)
R03-R6M

ココが特長 **作業の効率UP! ナットで本体を簡単固定**
 ●コネクタ本体に付属するナットによって固定します。
 ●ストレートプラグに接続します。

基本仕様 特性や材質は **3288ページ**
 パネルカット寸法は **3288ページ**

注意 パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ 信号用 センサー 2D CAD

Delivery 納期 **在庫品**

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/バネネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/R03

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
R04/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

バネネットコネクタ
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NRV/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN


2012.9

2013.8

3290

外形図

(単位: mm)

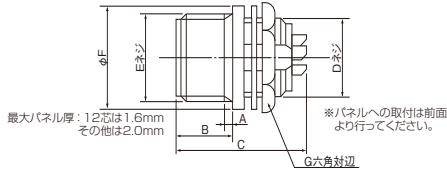

※パネルカット寸法は **3288ページ**

芯数	寸法(mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
2,3,5	1.5	9.0	18.0	特殊9.0,P=0.5	10.5,P=0.75	12.0	11.0
6,8	1.5	9.0	18.0	特殊12.0,P=0.8	14.0,P=1	15.5	14.0
12	1.5	9.0	18.0	特殊16.0,P=0.75	18.0,P=1	20.0	20.0



Order 注文例

型式

R03-R2M



型式	芯数	タイプ	基準単価			重量 (g)	
			1~29個	30~79個	80~99個		
R03-R2M	2	オス (ピン)	¥353	¥250	¥228	4.3	
R03-R3M	3		¥373	¥278	¥248	4.5	
R03-R5M	5		¥413	¥298	¥272	4.7	
R03-R6M	6		¥492	¥358	¥327	7.2	
R03-R8M	8		¥550	¥406	¥365	7.4	
R03-R12M	12		¥929	¥671	¥612	14.0	
R03-R2F	2		メス (ソケット)	¥373	¥279	¥249	4.8
R03-R3F	3			¥393	¥269	¥246	5.0
R03-R5F	5			¥452	¥324	¥291	5.2
R03-R6F	6			¥577	¥418	¥382	8.2
R03-R8F	8			¥628	¥448	¥409	8.3
R03-R12F	12			¥1,053	¥757	¥691	15.0

ミニタイプ

RoHS



メス(ソケット)
R03-RB6F

オス(ピン)
R03-RB6M

ココが特長 **小型なので省スペースでの機器取り付けに最適**
 ●パネルにネジ止めることにより固定します。
 ●ストレートプラグと接続します。

基本仕様 特性や材質は **3288ページ**
 パネルカット寸法は **3288ページ**

注意 パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ 信号用 センサー 2D CAD

Delivery 納期 **在庫品**

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)


11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

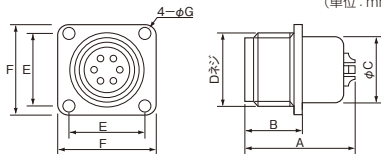

※パネルへの取付は前面より行ってください。

※パネルカット寸法は **3288ページ**

芯数	寸法(mm)						
	A	B	φC	D	E	F	φG
2,3,5	18.0	9.5	9.0	10.5,P=0.75	10.5	15.0	2.2
6,8	18.0	9.5	12.0	14.0,P=1	13.0	17.5	2.2
12	18.0	9.5	16.0	18.0,P=1	17.0	22.5	2.8



Order 注文例

型式

R03-RB2M



型式	芯数	タイプ	基準単価			重量 (g)	
			1~29個	30~79個	80~99個		
R03-RB2M	2	オス (ピン)	¥566	¥406	¥371	4.1	
R03-RB3M	3		¥588	¥434	¥396	4.3	
R03-RB5M	5		¥648	¥470	¥429	4.5	
R03-RB6M	6		¥765	¥565	¥516	6.9	
R03-RB8M	8		¥863	¥636	¥581	7.0	
R03-RB12M	12		¥1,266	¥917	¥837	13.4	
R03-RB2F	2		メス (ソケット)	¥592	¥427	¥390	4.6
R03-RB3F	3			¥628	¥454	¥414	4.8
R03-RB5F	5			¥716	¥512	¥467	5.0
R03-RB6F	6			¥800	¥582	¥532	7.8
R03-RB8F	8			¥929	¥671	¥612	7.9
R03-RB12F	12			¥1,259	¥987	¥895	14.4

防塵キャップ(パネル取付レセプタクル用)

RoHS



ココが特長 **異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ**
 ●コネクタ未接続時にパネル取付レセプタクルの嵌合面へのほこり、異物の混入を防止します。
 ●コネクタ未接続時の通電部接触による事故を防止します。

注意 防水機能はありません。

Delivery 納期 **在庫品**

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

 
11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)



材質
キャップ: 黄銅 コード: ナイロン

型式	寸法(mm)			
	φA	B	C	φD
R03-CR5	12.0	8.5	50	3.8
R03-CR6	15.5	9.5	100	3.8
R03-CR8	19.5	9.5	100	3.8



Order 注文例

型式

R03-CR5



型式	適合芯数	基準単価			重量 (g)
		1~29個	30~79個	80~99個	
R03-CR5	2,3,5	¥650	¥490	¥415	3.9
R03-CR6	6,8	¥495	¥368	¥330	5.5
R03-CR8	12	¥541	¥405	¥362	7.3