

ネジ式コネクタ(防水・小型)・R04シリーズ

パネル取付レセプタクル

コネクタ

丸型コネクタ

バルクヘッド型

RoHS



メス(ソケット)
R04-R6F



オス(ピン)
R04-R6M

ココが特長

作業効率UP! ナットで本体を簡単固定

- ナットで本体を固定するパネル取付レセプタクルです。
- ストレートプラグと接続します。

基本仕様

特性や材質は **3306ページ**

注意

・パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ 信号用 センサー 2D CAD



1個から注文OK!


出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

外形図

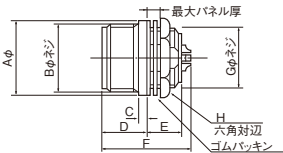

*コネクタ取付寸法は **3307ページ**

芯数	寸法(mm)								
	φA	B(注)	C	D	E	F	G	H	I
2.35	12.0	10.5(P=0.75)	1.5	9.0	6.5	17.8	特殊9.0(P=0.5)	11.0	1.6
6.8	15.5	M14(P=1)	1.5	9.0	6.5	17.8	特殊12.0(P=0.8)	14.0	1.6
12	20.0	M18(P=1)	1.5	9.0	6.7	17.8	M16(P=1)	20.0	1.6



Order
注文例

型式

R04-R2M



型式	芯数	タイプ	基準単価		重量(g)	
			1~29個	30~79個		
R04-R2M	2	オス(ピン)	¥820	¥642	¥606	4.0
R04-R3M	3		¥491	¥376	¥363	4.1
R04-R5M	5		¥527	¥404	¥390	4.3
R04-R6M	6		¥595	¥451	¥440	6.7
R04-R8M	8		¥636	¥492	¥471	6.9
R04-R12M	12		¥1,186	¥915	¥877	15.0
R04-R2F	2	メス(ソケット)	¥489	¥374	¥361	4.3
R04-R3F	3		¥531	¥408	¥392	4.4
R04-R5F	5		¥574	¥442	¥424	4.4
R04-R6F	6		¥636	¥492	¥471	6.9
R04-R8F	8		¥706	¥539	¥521	6.9
R04-R12F	12		¥1,115	¥850	¥825	15.7

フランジ型

RoHS

R04-R6MHB



ココが特長

小型なので省スペースでの機器取り付けに最適

- パネルにネジ止めて固定するパネル取付レセプタクルです。
- パネルの外側と内側の空気(ガス)を完全にシャットアウトする気密構造になっております。
- ストレートプラグと接続します。

基本仕様

特性や材質は **3306ページ**

注意

・パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。
・オス(ピン)タイプのみです。

ハンダ 金メッキ 信号用 センサー 2D CAD



1個から注文OK!


出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

外形図

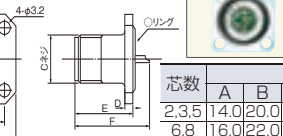

*パネルカット寸法は **3297ページ**

芯数	寸法(mm)					
	A	B	C	D	E	F
2.35	14.0	20.0	10.5(P=0.75)	2.0	14.5	18.6
6.8	16.0	22.0	M14(P=1)	2.0	14.5	18.6
12	20.0	26.0	M18(P=1)	3.0	14.5	18.6



型式	芯数	タイプ	基準単価		重量(g)	
			1~29個	30~79個		
R04-R2MHB	2	オス(ピン)	¥7,635	¥6,108	¥5,879	9.3
R04-R3MHB	3		¥8,169	¥6,538	¥6,288	9.4
R04-R5MHB	5		¥8,465	¥6,770	¥6,520	9.6
R04-R6MHB	6		¥11,852	¥9,482	¥9,128	13.0
R04-R8MHB	8		¥16,294	¥13,033	¥12,545	13.0
R04-R12MHB	12		¥17,082	¥13,663	¥13,154	21.7

防水キャップ(パネル取付用)

RoHS



ココが特長

未使用時の防水性維持に専用防水キャップ

- パネル取付レセプタクル未接続時に嵌合面への水、ほこり、異物等の混入を防止します。
- パネル取付レセプタクル未接続時の通電部接触による事故を防止します。

注意

・バルクヘッド型とフランジ型のパネル取付レセプタクルに取付可能です。
・コネクタ未接続時は非防水です。未接続時に水がかかる場合は防水キャップを付けてください。水に触れると機器内に浸水する恐れがあります。



1個から注文OK!


出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

外形図

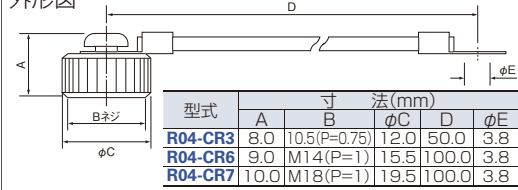

型式	寸法(mm)				
	A	B	φC	D	φE
R04-CR3	8.0	10.5(P=0.75)	12.0	50.0	3.8
R04-CR6	9.0	M14(P=1)	15.5	100.0	3.8
R04-CR7	10.0	M18(P=1)	19.5	100.0	3.8



Order
注文例

型式

R04-CR3



型式	芯数	基準単価		重量(g)	
		1~29個	30~79個		
R04-CR3	2.35	¥471	¥369	¥361	5.2
R04-CR6	6.8	¥491	¥384	¥377	5.7
R04-CR7	12	¥512	¥393	¥385	8.8