

アングルプラグ

RoHS



CE05-8A20-15PD-D-BAS CE05-8A22-22SD-D-BAS

TÜV IP67 ハンダ 銀メッキ MIL UL 信号用 電源用 モーター

ココが特長

欧州規格対応アース端子付きIP67防水コネクタ

●パネル取付しセブタクルと接続することのできるアングルプラグです。嵌合時IP67クラスの防水構造になっているため、水や粉塵のかかる場所での使用に適しています。

基本仕様

定格電流、電圧、適応電線などの基本仕様は
▶3318ページ



・ケーブル引出口にはケーブルを押さえる機能はついておりません。
 防水ケーブルクランプ(CE05 **▶3262ページ**、JL04V **▶3324ページ**)を合わせてお使いください。



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **価格表参照**

11個~ **都度見積**

在庫品の当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


非在庫品



Order 注文例

型式
CE05-8A18-10SD-D-BAS

外形図

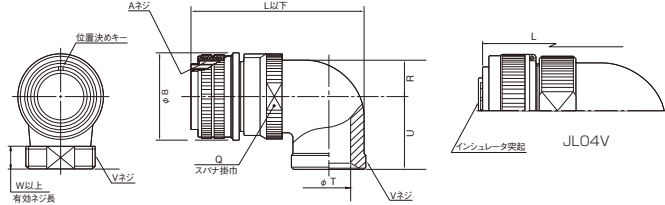

(単位: mm)

*配列No.28-11寸の寸法公差は該当商品寸法表内をご覧ください。

シリーズ名	シェルサイズ	結合ネジA	L以下	φB +0 -0.38	R ±0.7	U ±0.7	φT	W以上	Q	ケーブルクランプ 取付Vネジ
CE05 シリーズ	10SL	5/8-24UNEF-2B	47.8	22.22	7.9	21.0	6.6	7.5	20.3	5/8-24UNEF-2A
	18	1-1/8-18UNEF-2B	69.5	34.13	13.2	30.2	6.6	7.5	30	1-20UNEF-2A
	20	1-1/4-18UNEF-2B	75.5	37.28	15.0	33.3	19.3	7.5	33.6	1-3/16-18UNEF-2A
	22	1-3/8-18UNEF-2B	75.5	40.48	16.3	33.3	19.3	7.5	36.2	1-3/16-18UNEF-2A
	24	1-1/2-18UNEF-2B	86.3	43.63	18.2	36.5	22.5	7.5	40	1-7/16-18UNEF-2A
	32	2-18UNS-2B	93.5	56.33	24.6	44.5	27.2	8.5	52.8	1-3/4-18UNS-2A
JL04V シリーズ	10SL	5/8-24UNEF-2B	44±0.8	22±0.8	7.8±0.7	24±0.8	7	10±0.5	19±0.5	5/8-24UNEF-2A
	18	1-1/8-18UNEF-2B	65.2±0.8	34.1±0.8	13.1±0.7	30±0.8	15	10±0.5	29±0.5	1-20UNEF-2A
	20	1-1/4-18UNEF-2B	74.2±0.8	37.3±0.8	14.8±0.7	32±0.8	17	10±0.5	33±0.5	1-3/16-18UNEF-2A
	22	1-3/8-18UNEF-2B	72.7±0.8	40.5±0.8	16.1±0.7	32±0.8	17	10±0.5	35±0.5	1-3/16-18UNEF-2A
	24	1-1/2-18UNEF-2B	82±0.8	43.7±0.8	17.7±0.7	38±0.8	20	10±0.5	38±0.5	1-7/16-18UNEF-2A
	28	1-3/4-18UNS-2B	82±0.8	49.94±0.8	21.0±0.7	38±0.8	20	10±0.5	45±0.5	1-7/16-18UNEF-2A



シリーズ名	型式	コンタクト形状	芯数	配列No.	シェルサイズ	基準単価			出荷日	重量
						1~49個	50~74個	75~99個		
CE05 シリーズ	CE05-8A18-10PD-D-BAS	オス	4	18-10	18	¥4,547	¥4,185	¥3,998	翌日	70.8
	CE05-8A20-4PD-D-BAS		4	20-4	20	¥5,086	¥4,675	¥4,479	4日目	88.6
	CE05-8A20-15PD-D-BAS		7	20-15	20	¥5,380	¥4,949	¥4,733	翌日	91.5
	CE05-8A22-22PD-D-BAS		4	22-22	22	¥5,694	¥5,243	¥5,008	翌日	104.1
	CE05-8A22-23PD-D-BAS		8	22-23	22	¥5,635	¥5,184	¥4,959	4日目	100
	CE05-8A32-17PD-D-BAS		4	32-17	32	¥11,064	¥10,182	¥9,741	4日目	310
	CE05-8A10SL-3SC-D-BAS	メス	3	10SL-3	10SL	¥2,675	¥2,460	¥2,352	翌日	26.8
	CE05-8A18-10SD-D-BAS		4	18-10	18	¥3,489	¥3,214	¥3,067	翌日	82.9
	CE05-8A18-12SD-D-BAS		6	18-12	18	¥3,930	¥3,616	¥3,459	翌日	83.9
	CE05-8A20-4SD-D-BAS		4	20-4	20	¥3,910	¥3,597	¥3,440	翌日	104.6
	CE05-8A20-15SD-D-BAS		7	20-15	20	¥4,145	¥3,812	¥3,646	翌日	108.3
	CE05-8A20-18SDE-D-BAS		9	20-18	20	¥4,567	¥4,204	¥4,018	4日目	110.8
	CE05-8A22-22SD-D-BAS		4	22-22	22	¥4,390	¥4,038	¥3,861	翌日	124.6
	CE05-8A22-23SD-D-BAS		8	22-23	22	¥4,351	¥3,998	¥3,832	翌日	121.8
	CE05-8A24-10SD-D-BAS		7	24-10	24	¥6,076	¥5,586	¥5,351	翌日	174.2
	CE05-8A24-10SG-D-BAS		7	24-10(G)	24	¥6,076	¥5,586	¥5,351	4日目	174.2
	CE05-8A24-11SGH-D-BAS		9	24-11	24	¥6,772	¥6,233	¥5,958	翌日	170.5
	CE05-8A32-17SD-D-BAS		4	32-17	32	¥8,516	¥7,830	¥7,497	4日目	300.3
JL04V シリーズ	JL04V-8A10SL-3SE-EB-R	メス	3	10SL-3	10SL	¥1,376	¥1,237	¥1,175	翌日	29
	JL04V-8A18-10SE-EB-R		4	18-10	18	¥2,120	¥1,905	¥1,810	翌日	79
	JL04V-8A18-12SE-EB-R		6	18-12	18	¥2,544	¥2,287	¥2,173	翌日	78
	JL04V-8A20-4SE-EB-R		4	20-4	20	¥3,368	¥3,030	¥2,970	翌日	107
	JL04V-8A20-15SE-EB-R		7	20-15	20	¥3,656	¥3,292	¥3,127	翌日	112
	JL04V-8A22-22SE-EB-R		4	22-22	22	¥3,128	¥2,812	¥2,671	翌日	126
	JL04V-8A24-10SEG-EB-R		7	24-10(G)	24	¥4,944	¥4,447	¥4,225	翌日	174
	JL04V-8A24-11SE-EB-R		9	24-11	24	¥4,248	¥3,825	¥3,634	翌日	178
	JL04V-8A28-11SE-EB-R		22	28-11	28	¥6,468	¥5,821	¥5,530	翌日	195

コネクタ

丸型コネクタ

セレクトション
ガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロン
コネクタ

同軸コネクタ