

パネル取付レセプタクル

RoHS



CE05-2A22-22PD-D-RG

CE05-2A20-15SD-D-RG



TÜV IP67 ハンダ 銀メッキ MIL UL 信号用 電源用 モーター

ココが特長

欧州規格アース端子付きIP67防水コネクタ

●パネルに取付け固定して使用するコネクタです。CE05オスパネル取付レセプタクルは、結合面側の絶縁体にシリコンゴムを採用している為、嵌合していない時もIP67クラスの防水性を発揮します。メスパネル取付レセプタクルと、JL04Vシリーズは嵌合時のみ防水です。

●ストレートプラグ、アングルプラグ、コンジット取付プラグと接続する事ができます。

基本仕様

定格電流、電圧、適応電線などの基本仕様は

▶3318ページ



JL04Vにはガスケットが付属されていません。



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 価格表参照

11個~ 都度見積

在庫品の当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



非在庫品



Order 注文例

型式
CE05-2A18-10PD-D-RG

外形図

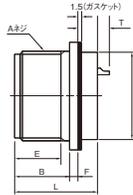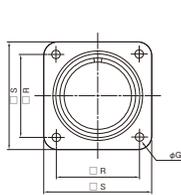

(単位: mm)

※パネルカット寸法は▶3318ページ
※JL04Vシリーズの寸法公差は該当商品寸法表内をご覧ください。

シリーズ名	シェルサイズ	結合ネジA	B +0.97 -0.50	C ±0.5	L ±0.5	E 以上	F ±0.35	φG ±0.25	R ±0.12	S ±0.5	T ±1
CE05 シリーズ	10SL	5/8-24UNEF-2A	14.27	16	23.5	9.53	2.15	3.05	18.26	25.4	12.4
	14S	7/8-20UNEF-2A	14.27	20.7	23.5	9.53	2.15	3.05	23.01	30.2	12.4
	18-10	1-1/8-18UNEF-2A	19.05	27	30.5	15.88	2.75	3.05	26.97	34.9	オス14.2 ヌス18.6 13.3
	18-12	1-1/8-18UNEF-2A	19.05	32	30.6	15.88	2.75	3.05	29.36	38.1	オス14.2 ヌス18.6
	20	1-1/4-18UNEF-2A	19.05	33	31.5	15.88	2.75	3.05	31.75	41.3	オス17.2 ヌス22 オス14.3 ヌス18.6
	22-22	1-3/8-18UNEF-2A	19.05	33	31.5	15.88	2.75	3.05	31.75	41.3	オス17.2 ヌス22 オス14.3 ヌス18.6
	22-23	1-3/8-18UNEF-2A	19.05	33	31.5	15.88	2.75	3.05	31.75	41.3	オス17.2 ヌス22 オス14.3 ヌス18.6
	24	1-1/2-18UNEF-2A	20.63	36	33.85	15.88	2.75	3.74	34.92	44.4	15.6
JL04V シリーズ	32	2-18UNS-2A	22.23	48	38.15	15.88	3.35	4.4	44.45	57.2	オス20.2 ヌス20.62
	10SL	5/8-24UNEF-2A	14.3	15.8	23.4	9.5	2.1	3.1	18.26±0.13	25.4±0.79	13.5
	18-10	1-1/8-18UNEF-2A	19.05	27 24.85	30 28.2	15.9	2.7	3.1	26.97±0.13	34.9±0.79	15.35 12.25
	18-12	1-1/8-18UNEF-2A	19.05	27 24.85	30 28.2	15.9	2.7	3.1	26.97±0.13	34.9±0.79	12.25 14.35
	20	1-1/4-18UNEF-2A	19.05	29.6	30.85	15.9	2.7	3.1	29.36±0.13	38.1±0.79	14.35
	22-22	1-3/8-18UNEF-2A	19.05	33	30.85	15.9	2.7	3.1	31.75±0.13	41.3±0.79	17.95
	22-23	1-3/8-18UNEF-2A	19.05	32	28.8	15.9	2.7	3.1	31.75±0.13	41.3±0.79	13.65
	24	1-1/2-18UNEF-2A	20.65	36	32.45	15.9	2.7	3.73	34.92±0.13	44.4±0.79	16.95(24-10G±18.95)
28	1-3/4-18UNS-2A	20.62	41.5	32.7	15.9	2.7	3.75	39.67±0.13	50.8±0.79	16.71	



シリーズ名	型式	コンタクト形状	芯数	配列No.	基準単価			出荷日	重量
					1~49個	50~74個	75~99個		
CE05 シリーズ	CE05-2A10SL-3PC-D-RG	オス (ピン)	3	10SL-3	¥1,333	¥1,225	¥1,176	翌日	9.2
	CE05-2A14S-2PD-D-RG		4	14S-2	¥1,646	¥1,519	¥1,450	4日目	15.3
	CE05-2A18-10PD-D-RG		4	18-10	¥2,068	¥1,901	¥1,823	翌日	28.2
	CE05-2A18-12PD-D-RG		6	18-12	¥2,097	¥1,931	¥1,842		26.3
	CE05-2A20-4PD-D-RG		4	20-4	¥2,136	¥1,970	¥1,882	32.2	
	CE05-2A20-15PD-D-RG		7	20-15	¥2,362	¥2,176	¥2,078	35.5	
	CE05-2A20-18PDE-D-RG		9	20-18	¥3,136	¥2,881	¥2,764	4日目	34.9
	CE05-2A22-22PD-D-RG		4	22-22	¥3,018	¥2,773	¥2,656	44.8	
	CE05-2A22-23PD-D-RG		8	22-23	¥2,607	¥2,401	¥2,293	40.3	
	CE05-2A24-10PD-D-RG		7	24-10	¥3,812	¥3,508	¥3,352	翌日	60.2
	CE05-2A24-10PG-D-RG		7	24-10(G)	¥3,812	¥3,508	¥3,352	60.2	
	CE05-2A24-11PGH-D-RG		9	24-11	¥4,145	¥3,812	¥3,646	55	
	CE05-2A32-17PD-D-RG		4	32-17	¥6,233	¥5,733	¥5,488	4日目	124.3
	CE05-2A18-10SD-D-RG		4	18-10	¥2,577	¥2,372	¥2,264	翌日	38.8
	CE05-2A20-4SD-D-RG		4	20-4	¥2,675	¥2,460	¥2,352	4日目	47.5
	CE05-2A20-15SD-D-RG		7	20-15	¥2,950	¥2,715	¥2,597	翌日	52.3
	CE05-2A22-22SD-D-RG		4	22-22	¥3,802	¥3,499	¥3,342	翌日	63.1
	CE05-2A22-23SD-D-RG		8	22-23	¥3,273	¥3,009	¥2,881	59.5	
CE05-2A32-17SD-D-RG	4	32-17	¥7,889	¥7,262	¥6,938	4日目	142		
JL04V シリーズ	JL04V-2E10SL-3PE-B-R	オス (ピン)	3	10SL-3	¥672	¥607	¥587	翌日	9
	JL04V-2E18-10PE-B-R		4	18-10	¥1,072	¥967	¥919		27
	JL04V-2E18-12PE-B-R		6	18-12	¥1,176	¥1,057	¥1,004		23
	JL04V-2E20-4PE-B-R		4	20-4	¥1,224	¥1,102	¥1,047		29
	JL04V-2E20-15PE-B-R		7	20-15	¥1,256	¥1,132	¥1,075		33
	JL04HV-2E22-22PE-B-R		4	22-22	¥1,648	¥1,485	¥1,411		46
	JL04V-2E22-23PE-B-R		8	22-23	¥1,472	¥1,327	¥1,290		48
	JL04V-2E24-10PE-B-R		7	24-10	¥2,320	¥2,085	¥1,981		58
	JL04V-2E24-10PEG-B-R		7	24-10(G)	¥2,320	¥2,085	¥1,981		67
	JL04V-2E24-11PE-B-R		9	24-11	¥2,048	¥1,845	¥1,753		56
	JL04V-2A28-11PE-R		22	28-11	¥2,470	¥2,220	¥2,109		67

コネクタ

丸型コネクタ

セレクトション

ガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロン

コネクタ

同軸コネクタ