

ストレートオスタイプ

RoHS



UL VDE SEV IP67 ハンダ ネジ式 ネジロック 2D CAD



ココが特長 軽量でIP67防水性能を持つ693コネクタ

- ストレート、パネル取付のメスタイプに接続します。
- 本体が樹脂のためとても軽量です。

基本仕様 材質や特性は ●3325ページ

注意 ・各芯数は内1本がアースピンとなります。コンタクト配列図は ●3325ページ
・電線接続方法は4芯がネジ式、7芯がネジ式とハンダ式となります。


1個から注文OK!

出荷日	
1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

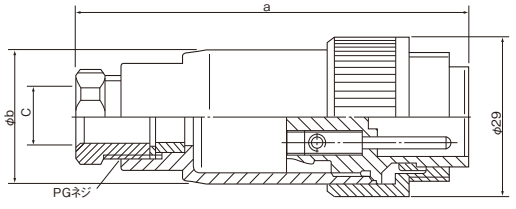

	PGネジサイズ	a(mm)	φb(mm)	C(適合電線仕上外径φ(mm))
4芯	9	70	24.5	6~9.5
7芯	13.5	75	27	9.5~12

ケーブルクランプを交換することによりさらに細い径の電線にも対応することができます。
●6126ページ



型式	芯数	コンタクト形状	電線接続方法	基準単価 1~29個	スライド単価 30~79個	80~99個	重量 g
99-4221-00-04	4	オス	ネジ	¥2,264	¥1,931	¥1,588	40
99-4217-14-07	7		ハンダ	¥2,489	¥2,117	¥1,744	
99-4225-14-07	7	ハンダ	ネジ	¥2,264	¥1,931	¥1,588	



Order 注文例 型式
99-4221-00-04

ストレートメスタイプ

RoHS



UL VDE SEV IP67 ハンダ ネジ式 ネジロック 2D CAD



ココが特長 可動部や移動部の防水コネクタとして最適

- ストレート、パネル取付のオスタイプに接続します。
- 本体が樹脂のためとても軽量です。

基本仕様 材質や特性は ●3325ページ

注意 ・各芯数は内1本がアースピンとなります。コンタクト配列図は ●3325ページ
・電線接続方法は4芯がネジ式、7芯がネジ式とハンダ式となります。


1個から注文OK!

出荷日	
1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

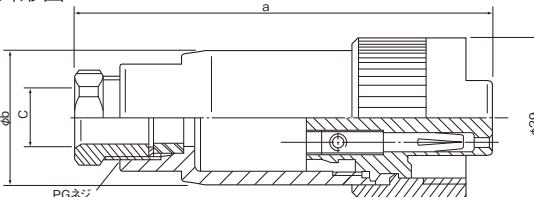

	PGネジサイズ	a(mm)	φb(mm)	C(適合電線仕上外径φ(mm))
4芯	9	75	24.5	6~9.5
7芯	13.5	80	27	9.5~12

ケーブルクランプを交換することによりさらに細い径の電線にも対応することができます。
●6126ページ



型式	芯数	コンタクト形状	電線接続方法	基準単価 1~29個	スライド単価 30~79個	80~99個	重量 g
99-4222-00-04	4	メス	ネジ	¥2,499	¥2,127	¥1,744	40
99-4218-14-07	7		ハンダ	¥2,499	¥2,127	¥1,744	
99-4226-14-07	7	ハンダ	ネジ	¥2,342	¥1,999	¥1,852	



Order 注文例 型式
99-4222-00-04

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/バネネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

バネネット
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN