

ワンタッチロック(防水・小型)・CM10シリーズ

ストレートプラグ

RoHS



Dタイプ

D6タイプ

IP67 ワンタッチロック 信号用 電源用 モーター



Delivery 納期

ココが特長 三菱サーボ向けと安川サーボ向けをラインナップ!

- 脱着が簡単、確実なワンタッチロック方式。
- 小型でIP67の防水性能。
- パネル取付レセプタクルと中継アダプタに嵌合します。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本仕様 定格や適合電線サイズは [▶3363ページ](#)



- ・ストレートプラグ同士、またアングルプラグとは嵌合できません。
- ・コンタクトは別売となります。 [▶3365ページ](#)




Order 注文例

型式

M-CM10-SP2S-LD



外形図 (単位: mm)

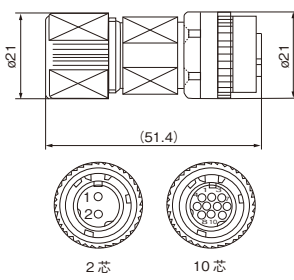

型式	タイプ	芯数	適合ケーブル仕上り外径	基準単価			重量 (g)
				1~29個	30~79個	80個~	
M-CM10-SP2S-MD6	D6	2	φ6.0~9.0	¥2,500	¥2,250	¥2,000	29
M-CM10-SP2S-LD6	(三菱向け)		φ9.0~11.6	¥2,500	¥2,250	¥2,000	28
M-CM10-SP2S-MD	D		φ6.0~9.0	¥2,500	¥2,250	¥2,000	31
M-CM10-SP2S-LD	(安川向け)	10	φ9.0~11.6	¥2,500	¥2,250	¥2,000	30
M-CM10-SP10S-MD6	D6		φ6.0~9.0	¥2,500	¥2,250	¥2,000	30
M-CM10-SP10S-LD6	(三菱向け)		φ9.0~11.6	¥2,500	¥2,250	¥2,000	29
M-CM10-SP10S-MD	D	10	φ6.0~9.0	¥2,500	¥2,250	¥2,000	32
M-CM10-SP10S-LD	(安川向け)		φ9.0~11.6	¥2,500	¥2,250	¥2,000	31

販売: ミスミ / 製造元: 第一電子工業(株)

コネクタ
丸型コネクタ

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/円ネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

/円ネットロック
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN

アングルプラグ

RoHS



Dタイプ

D6タイプ

IP67 ワンタッチロック 信号用 電源用 モーター



Delivery 納期

ココが特長 ラインナップ追加で更にお求め易くなりました。

- 脱着が簡単、確実なワンタッチロック方式。
- 小型でIP67の防水性能。
- パネル取付レセプタクルと中継プラグに嵌合します。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本仕様 定格や適合電線サイズは [▶3363ページ](#)



- ・アングルプラグ同士、またストレートプラグとは嵌合できません。
- ・コンタクトは別売となります。 [▶3365ページ](#)




Order 注文例

型式

M-CM10-AP2S-LD



外形図 (単位: mm)

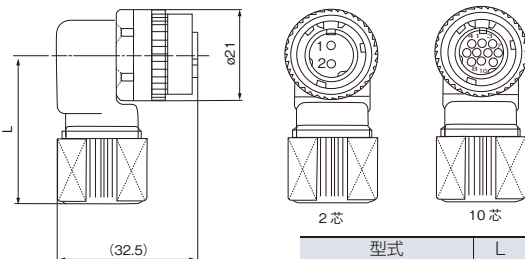

型式	L
M-CM10-AP2S-M*	34
M-CM10-AP2S-L*	49
M-CM10-AP10S-M*	34
M-CM10-AP10S-L*	49

型式	タイプ	芯数	適合ケーブル仕上り外径	基準単価			重量 (g)
				1~29個	30~79個	80個~	
M-CM10-AP2S-MD6	D6	2	φ6.0~9.0	¥2,900	¥2,600	¥2,300	29
M-CM10-AP2S-LD6	(三菱向け)		φ9.0~11.6	¥2,900	¥2,600	¥2,300	28
M-CM10-AP2S-MD	D		φ6.0~9.0	¥2,900	¥2,600	¥2,300	29
M-CM10-AP2S-LD	(安川向け)	10	φ9.0~11.6	¥2,900	¥2,600	¥2,300	28
M-CM10-AP10S-MD6	D6		φ6.0~9.0	¥2,900	¥2,600	¥2,300	30
M-CM10-AP10S-LD6	(三菱向け)		φ9.0~11.6	¥2,900	¥2,600	¥2,300	29
M-CM10-AP10S-MD	D	10	φ6.0~9.0	¥2,900	¥2,600	¥2,300	30
M-CM10-AP10S-LD	(安川向け)		φ9.0~11.6	¥2,900	¥2,600	¥2,300	29

販売: ミスミ / 製造元: 第一電子工業(株)