

ワンタッチロック(防水・小型)・JN1シリーズ

中継アダプタ

RoHS



ココが特長

ワンタッチ防水コネクタJN1圧着工具

- 着脱が簡単、確実なワンタッチロック式
- 小型、軽量でIP67の防水性
- ストレートプラグ、アングルプラグと接続します。

☎3367ページ

基本仕様

定格や材質/仕上に関しては ☎3366ページ



- ・中継アダプタ同士は嵌合しません。
- ・コンタクト(ピン)は別売です。 ☎3368ページ

IP67 金メッキ 銀メッキ ワンタッチロック 信号用 電源用 モーター



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **3日目**

11個~ **都度見積**


非在庫品

型式

JN1HS10PL1



Order 注文例

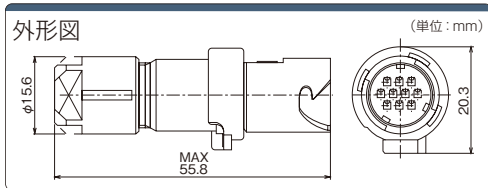

型式	芯数	結線方法	適合ケーブル仕上外径	標準単価		
				1~49個	50~99個	100個~
JN1HS10PL1 ※コンタクト(ピン)別売	10	圧着	φ5.7~7.3	¥740	¥670	¥590
JN1HS10PL2 ※コンタクト(ピン)別売			φ6.5~8.0	¥740	¥670	¥590

コンタクト

RoHS



ココが特長

ワンタッチ防水コネクタJN1コンタクト

- ストレート、アングルプラグ、中継アダプタの10芯に使用します。
- ピンコンタクト、ソケットコンタクトの2種類

基本仕様

定格に関しては ☎3366ページ



- ・ピンコンタクトは中継アダプタ用です。
- ・ソケットコンタクトはストレート・アングルプラグ用です。



1パック 100個入

型式	タイプ	適用電線		適合コネクタ	標準単価		
		AWG	導体断面積		1~49/パック	50~99/パック	100/パック~
JN1-22-22P-PKG100	ピン(オス)	25~21	0.16~0.41	JN1HS~(中継)	¥1,300	¥1,170	¥1,040
JN1-22-22S-PKG100	ソケット(メス)			JN1DS~、JN1FS~(ストレート・アングル)	¥1,370	¥1,230	¥1,100
JN1-22-26P-PKG100	ピン(オス)	28~26	0.08~0.13	JN1HS~(中継)	¥1,300	¥1,170	¥1,040
JN1-22-26S-PKG100	ソケット(メス)			JN1DS~、JN1FS~(ストレート・アングル)	¥1,370	¥1,230	¥1,100

販売：ミスミ / 製造元：日本航空電子工業(株)

圧着工具

RoHS



ココが特長

ワンタッチ防水コネクタJN1圧着工具

- JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。
- コンタクトサイズにより適用工具が異なります。
- ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。



- ・適合コンタクト以外は圧着できません。



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **3日目**

11個~ **都度見積**

非在庫品

型式

CT150-2-JN1-E




型式	適合コンタクト	標準単価		
		1~49個	50~99個	100個~
CT150-2-JN1-E	JN1-22-22P-PKG100 JN1-22-22S-PKG100	¥79,360	¥71,430	¥63,490
CT150-2-JN1-B	JN1-22-26P-PKG100 JN1-22-26S-PKG100	¥79,360	¥71,430	¥63,490

販売：ミスミ / 製造元：日本航空電子工業(株)


被覆剥き寸法 電線を図の寸法に線剥きして下さい。

(単位：mm)

 
10芯(圧着)タイプ



10芯(半田)タイプ

 

4芯(半田)タイプ

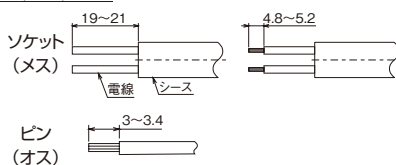

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/ヨネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

/ヨネットロック
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN

2012.9

2013.8

3368